



### TS Montagestege

#### Einbaumöglichkeiten:


- am vertikalen und horizontalen TS Schrankprofil
  - an der äußeren Montageebene, umlaufend, auf gleicher Höhe
  - an der inneren Montageebene, umlaufend, höhenversetzt
- am Türrohrrahmen TS, ES
- an Türlochleiste CM, TP
- an ES-Systemlochung, in Schranktiefe

#### Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

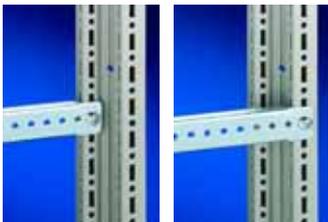


#### Für die äußere Montageebene

Für Schrankbreite/-tiefe mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. TS
300	240	20 St.	<b>8800.125</b>
400	340	20 St.	<b>4694.000</b>
500	440	20 St.	<b>4695.000</b>
600	540	20 St.	<b>4696.000</b>
800	740	20 St.	<b>4697.000</b>


#### + Zubehör:

 Schrauben, siehe Seite 1011.  
Kabelbinder für Schnellmontage SZ 2597.000, siehe Seite 1066.



#### Für die innere Montageebene und zur Montage an Türen

 Für Schrankbreite/-tiefe mm	Für Türbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr. TS
–	400	290	20 St.	<b>4594.000</b>
400	500	390	20 St.	<b>4309.000</b>
500	600	490	20 St.	<b>4596.000</b>
600	–	590	20 St.	<b>8800.130</b>
–	800	690	20 St.	<b>4598.000</b>
800	900	790	20 St.	<b>4579.000</b>
–	1000	890	20 St.	<b>4599.000</b>



### TS Ausbaublock

Einbau in die vertikalen TS Schrankprofile zur Montage PS-kompatibler Einzelelemente.

#### Material:

Zink-Druckguss

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

VE	Best.-Nr. TS
4 St.	<b>8800.310</b>

#### ⇔ Alternativ kann eingesetzt werden:

Aufrastmutter, siehe Seite 1005.



### Adapterschiene

#### für PS-Kompatibilität

Einbau in die vertikalen TS Schrankprofile (über die volle Schrankhöhe oder in Teilbereichen) zur Herstellung der Kompatibilität mit:

- PS Montageschiene 23 x 23 mm
- PS Montage-Chassis 23 x 73 mm
- PS System-Chassis 23 x 73 mm

#### Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.

Deutsches Patent Nr. 19 647 781

Europa-Patent Nr. 0 939 990

m. W. f. FR, GB, IT, SE

US-Patent Nr. 6,206,494

Australisches Patent Nr. 727 880

Chinesisches Patent Nr. ZL 971 997 31.4

Für Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr. TS
1800	4 St.	<b>8800.380</b>
2000	4 St.	<b>8800.300</b>
2200	4 St.	<b>8800.320</b>

#### + Zubehör:

Schrauben, siehe Seite 1011.

#### ⇔ Alternativ kann eingesetzt werden:

Aufrastmutter, siehe Seite 1005.

