


Datenblatt | Artikelnummer: 261-357/342-000

Platzsparende 4-Leiter-Endklemme; beidseitig mit Betätigungsdrückern;  
ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

[www.wago.com/261-357/342-000](http://www.wago.com/261-357/342-000)

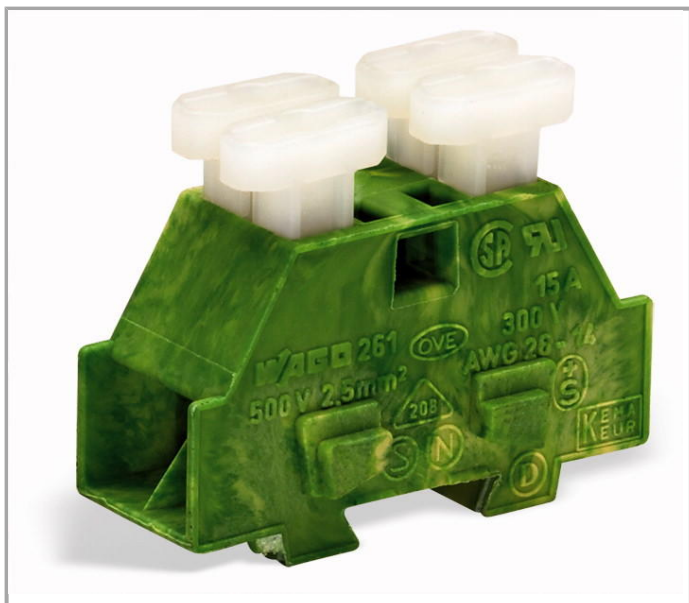

Daten  
Elektrische Daten

## Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Legende Bemessungsdaten

(III / 3)  $\hat{=}$  Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

### Anschlussdaten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Anschluss technik               | CAGE CLAMP®                                  |
| Betätigungsart                  | Betätigungswerkzeug<br>Drücker               |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe  | Kupfer<br>Aluminium                          |
| Eindrähtiger Leiter             | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Feindrähtiger Leiter            | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Abisolierlänge                  | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch              |
| Polzahl                         | 1  |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4  |
| Gesamte Anzahl der Potentiale   | 1  |
| Anzahl der Ebenen               | 1  |
| Verdrahtungsart                 | Seitliche Verdrahtung                        |

### Geometrische Daten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Breite             | 10 mm / 0.394 inch   |
| Höhe ab Oberfläche | 23,2 mm / 0.913 inch |
| Tiefe              | 28 mm / 1.102 inch   |

### Mechanische Daten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform    |
| Befestigungsart    | Rastfuß                |
| Beschriftungsebene | Seitliche Beschriftung |

### Werkstoffdaten

|           |           |
|-----------|-----------|
| Farbe     | grün-gelb |
| Brandlast | 0.07 MJ   |
| Gewicht   | 4.18 g    |

### Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ursprungsland   | DE            |
| GTIN            | 4044918614672 |
| Zolltarifnummer | 85369010000   |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-06   |
| eCl@ss 8.0      | 27-14-11-06   |

ETIM 6.0 EC001284




ETIM 5.0 EC001284

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen



| Logo   | Zulassung                              | Zertifikatsname |
|--|--|-----------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | 2110272.02      |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | NTR-NL 6509     |

### Schiff Zulassungen

| Logo   | Zulassung                                 | Zertifikatsname  |
|--|---|------------------|
|    | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping | 14-HG1241539-PDA |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register              | 91/20242 (E7)    |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register              | 91/20242(E6)     |

## Passende Produkte


### Beschriftungsmaterial

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Art-Nr.: 210-832</b><br>Beschriftungstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend | <a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-833</b><br>Beschriftungstreifen; auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend | <a href="http://www.wago.com/210-833">www.wago.com/210-833</a> |

### Abschlussplatte

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Art-Nr.: 261-371</b><br>Abschlussplatte; mit Rastfuß | <a href="http://www.wago.com/261-371">www.wago.com/261-371</a> |
|--|---|--|

### Montage

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Art-Nr.: 209-137</b><br>Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit | <a href="http://www.wago.com/209-137">www.wago.com/209-137</a> |
|--|--|--|

**Brücker**



**Art-Nr.: 261-402**

Einlegebrücke; isoliert; 2-fach; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm

[www.wago.com/261-402](http://www.wago.com/261-402)

**Aderendhülse**



**Art-Nr.: 216-101**

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-101](http://www.wago.com/216-101)



**Art-Nr.: 216-102**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-102](http://www.wago.com/216-102)



**Art-Nr.: 216-103**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-103](http://www.wago.com/216-103)



**Art-Nr.: 216-104**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-104](http://www.wago.com/216-104)



**Art-Nr.: 216-106**

Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-106](http://www.wago.com/216-106)



**Art-Nr.: 216-121**

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-121](http://www.wago.com/216-121)



**Art-Nr.: 216-122**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-122](http://www.wago.com/216-122)



**Art-Nr.: 216-123**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-123](http://www.wago.com/216-123)



**Art-Nr.: 216-124**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-124](http://www.wago.com/216-124)



**Art-Nr.: 216-131**

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-131](http://www.wago.com/216-131)



**Art-Nr.: 216-132**

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-132](http://www.wago.com/216-132)



**Art-Nr.: 216-151**

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-151](http://www.wago.com/216-151)



**Art-Nr.: 216-152**

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-152](http://www.wago.com/216-152)



**Art-Nr.: 216-201**

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-201](http://www.wago.com/216-201)



**Art-Nr.: 216-202**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-202](http://www.wago.com/216-202)



**Art-Nr.: 216-203**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

[www.wago.com/216-203](http://www.wago.com/216-203)




**Art-Nr.: 216-204**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt





[www.wago.com/216-204](http://www.wago.com/216-204)

|  |   |  |
|--|---|--|
|   | <b>Art-Nr.: 216-205</b><br>Aderendhülse; Hülse für 2,08 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | <a href="http://www.wago.com/216-205">www.wago.com/216-205</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-206</b><br>Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt  | <a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-221</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt  | <a href="http://www.wago.com/216-221">www.wago.com/216-221</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-222</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | <a href="http://www.wago.com/216-222">www.wago.com/216-222</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-223</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt    | <a href="http://www.wago.com/216-223">www.wago.com/216-223</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-224</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt  | <a href="http://www.wago.com/216-224">www.wago.com/216-224</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-301</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-302</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 216-321</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | <a href="http://www.wago.com/216-321">www.wago.com/216-321</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-322</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | <a href="http://www.wago.com/216-322">www.wago.com/216-322</a> |

#### Allgemeines Zubehör

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Art-Nr.: 209-123</b><br>Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit | <a href="http://www.wago.com/209-123">www.wago.com/209-123</a> |
|--|---|--|

#### Werkzeug

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Art-Nr.: 209-132</b><br>Betätigungswerkzeug; zum Anschließen der Einlegebrücke; 2-fach; aus Isolierstoff        | <a href="http://www.wago.com/209-132">www.wago.com/209-132</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-657</b><br>Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz              | <a href="http://www.wago.com/210-657">www.wago.com/210-657</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-658</b><br>Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt | <a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-720</b><br>Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm             | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |

#### Downloads

##### Dokumentation

##### Ausschreibungstext

|                 |              |                |          |
|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 261-357/342-000 | Oct 11, 2017 | DOC<br>25,6 kB | Download |
|-----------------|--------------|----------------|----------|



## smartDATA

### CAD Daten

3D Download 261-357/342-000

URL

Download

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.