


# Schaltschränke

## Kleingehäuse


### Klemmenkästen KL

Lackiert Handbuch 33, Seite 34


Edelstahl Handbuch 33, Seite 183

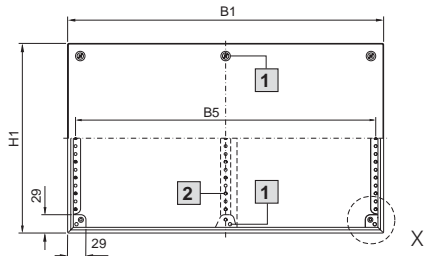


ohne Flansch

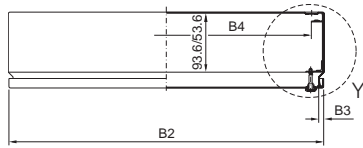


mit Flansch

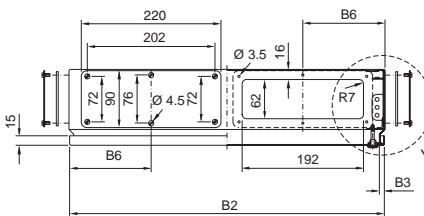


ohne Flanschplatte

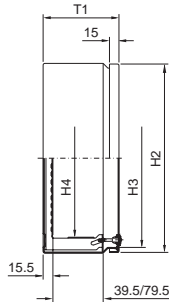


mit Flanschplatte

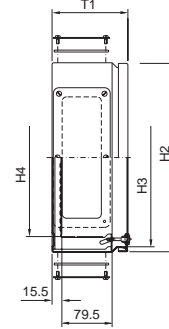


Einzelheit X

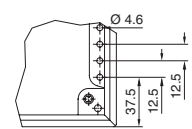

Einzelheit Y  
T1 = 80

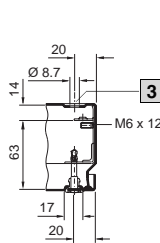

Einzelheit Y  
T1 = 120

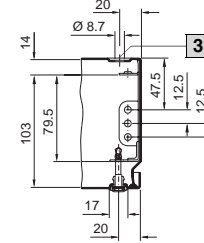

B1 = Gesamtbreite

B2 = Deckelbreite

B3 = Lichte Breite Gehäuse

B4 = Lichtes Maß/Breite zwischen den Profilleisten

B5 = Achsabstand der Montagebohrungen

B6 = Abstand Außenkante Gehäuse – Mitte Flanschplatte

H1 = Gesamthöhe

H2 = Deckelhöhe

H3 = Lichte Höhe Gehäuse

H4 = Lichtes Maß/Höhe zwischen den Profilleisten

T1 = Gesamttiefe

1 Nur bei B ≥ 600 mm

2 Nur bei B = 800 mm

3 Bohrung entfällt bei Ausführung Edelstahl

Best.-Nr. KL			Breitenmaße mm						Höhenmaße mm				Tiefenmaße mm
ohne Flanschplatte	mit Flanschplatte	Edelstahl ohne Flanschplatte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	T1
1514.510	-	1521.010	150	148	132	109	125	-	150	148	132	-	80
1528.510	-	-	200	198	182	159	175	-	150	148	132	-	80
1516.510	-	1523.010	200	198	182	159	175	-	200	198	182	-	80
1515.510	-	1522.010	300	298	282	259	275	-	150	148	132	-	80
1517.510	-	1524.010	300	298	282	259	275	-	200	198	182	-	80
1518.510	-	-	400	398	382	359	375	-	200	198	182	-	80
1519.510	-	-	600	598	582	559	575	-	200	198	182	-	80
1500.510	-	-	150	148	132	109	125	-	150	148	132	100	120
1529.510	-	-	200	198	182	159	175	-	150	148	132	100	120
1502.510	-	-	200	198	182	159	175	-	200	198	182	150	120
1501.510	1530.510	-	300	298	282	259	275	150	150	148	132	100	120
1503.510	1531.510	-	300	298	282	259	275	150	200	198	182	150	120
1507.510	1535.510	1526.010	300	298	282	259	275	150	300	298	282	250	120
1589.510	-	-	400	398	382	359	375	-	150	148	132	100	120
1504.510	1532.510	1525.010	400	398	382	359	375	200	200	198	182	150	120
1508.510	1536.510	-	400	398	382	359	375	200	300	298	282	250	120
1511.510	1539.510	-	400	398	382	359	375	200	400	398	382	350	120
1505.510	1533.510	-	500	498	482	459	475	130	200	198	182	150	120
1509.510	1537.510	-	500	498	482	459	475	130	300	298	282	250	120
1506.510	1534.510	-	600	598	582	559	575	150	200	198	182	150	120
1510.510	1538.510	-	600	598	582	559	575	150	300	298	282	250	120
1512.510	1540.510	-	600	598	582	559	575	150	400	398	382	350	120
1527.510	1542.510	-	800	798	782	759	775	150	200	198	182	150	120
1513.510	1541.510	-	800	798	782	759	775	150	400	398	382	350	120