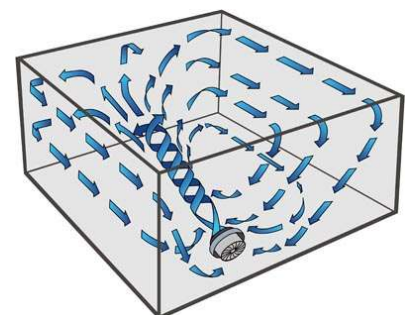
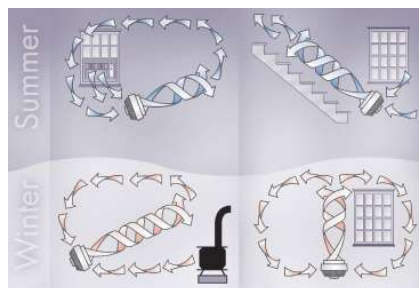
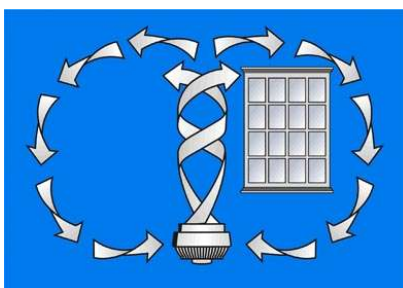
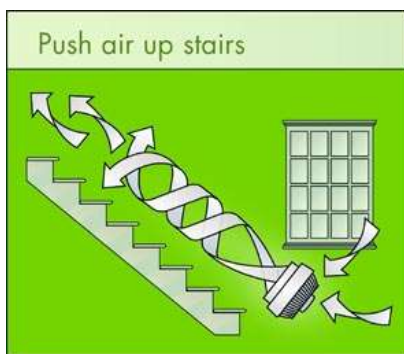

Vornado 630

... der Ventilator – das ganze Jahr einsatzbereit!

Der Vornado 630 zirkuliert wie alle großen Vornados die gesamte Luft und vermischt heiße und kalte Stellen im Raum. Ideal für Räume mittlerer Größe, wie z. B. Küchen, Flure oder Treppenhäuser, geeignet. Durch die großen Rotorblätter ist der Vornado 630 sehr laufruhig und somit besonders für Ruheräume, wie z.B. das Schlafzimmer, geeignet.



Vornado 630

... der Ventilator – das ganze Jahr einsatzbereit!

Produktinformationen

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">· Gehäuse aus bruchfestem Polystyren· Luftstrom bis Entfernung zu 21 m· 3 Geschwindigkeitsstufen· Lüftung schneller, sparsamer, leiser und effektiver als herkömmliche Ventilatoren· Turbinengehäuse manuell um 90° neigungsverstellbar
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">· Umdrehungen pro Minute: Hoch: 1500 U/min Mittel: 1250 U/min Niedrig: 1000 U/min· Beförderung der Luftmenge mit Hilfe eines Spezialrotors bis zu 590 m³/h· Stromversorgung: 230 V/60 W
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">· Wohn- und Schlafzimmer· Gastronomiebereich· Geschäftsräume/Büros etc.
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">· Vornado „630“· 240 cm Kabel· Bedienungsanleitung
Daten Artikel	<ul style="list-style-type: none">· Abmaße (L x B x H): 34,5 x 30,5 x 21 cm· Gewicht: 2,55 kg
Daten Verpackung	<ul style="list-style-type: none">· Abmaße (L x B x H): 35,5 x 31 x 23,2 cm· Gewicht (inkl. Gerät): 3,05 kg
VPE	<ul style="list-style-type: none">· 4
EAN-Code	<ul style="list-style-type: none">· 4250082404555
Artikelnummer	<ul style="list-style-type: none">· 12063
Serviceleistungen	<ul style="list-style-type: none">· Mehrsprachige, werbewirksame Verpackung· Mehrsprachige Anleitung· 2 Jahre Garantie· Technischer Support· Knowledge Base auf www.x4-life.de