


Datenblatt | Artikelnummer: 267-313

Leitungshalter; mit Netzanschluss und Rastfuß; 3-polig; mit Standardaufdruck


www.wago.com/267-313

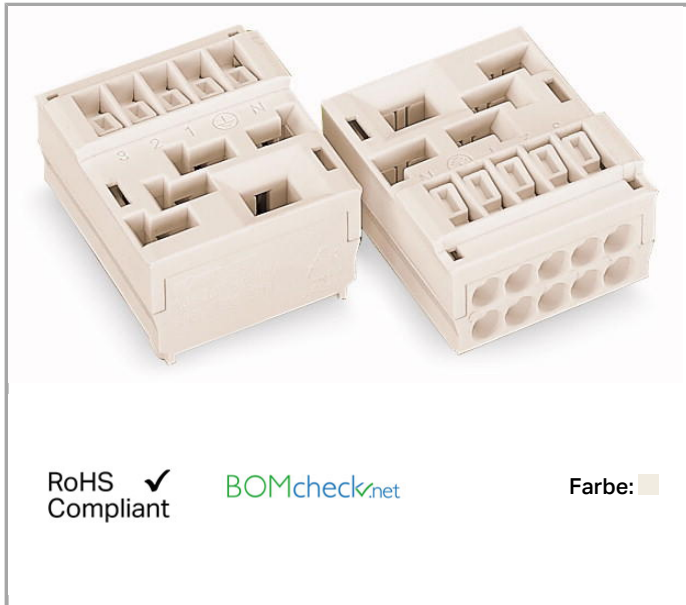

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Farbe:

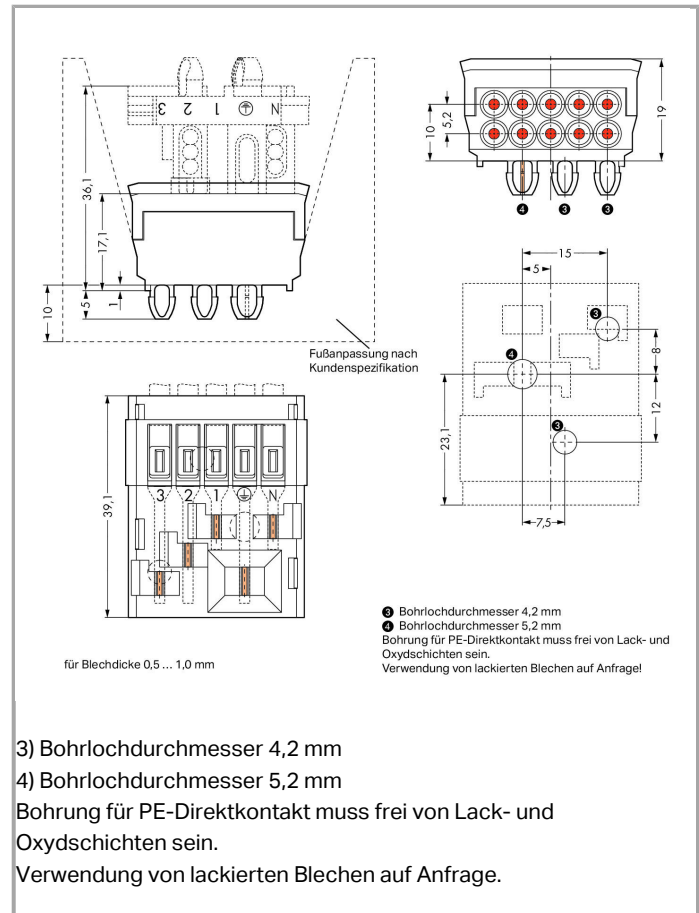

Artikelbeschreibung

- Flexibles, bedarfsgerechtes Steckverbindersystem durch Baukastensystem, 5- bis 11-polig
- Nachträgliche Systemerweiterung möglich
- Geringe Baugröße

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 2)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom 2	6 A

Legende Bemessungsdaten

(III / 2) $\hat{=}$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Abisolierlänge	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Polzahl	3
Anzahl Anschlusstypen	1

Geometrische Daten

Breite	39,1 mm / 1.539 inch
Höhe ab Oberfläche	19 mm / 0.748 inch

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Klemmfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff	Elektrolytkupfer (Ecu)
Kontaktoberfläche	verzinkt
Brandlast	0.111 MJ
Gewicht	15.058 g

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	105 °C
-------------------------	--------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	PL
GTIN	4045454415440
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
eCl@ss 8.0	27-44-03-14
ETIM 6.0	EC000458
ETIM 5.0	EC000458

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40032309

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45171 vol. 2 sec. 14

Downloads

smartDATA

CAD Daten

3D Download 267-313	URL	Download
---------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.