



Datenblatt | Artikelnummer: 279-837

4-Leiter-Schutzleiterklemme; 1,5 mm²; mittige Beschriftung; für Tragschiene
35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®

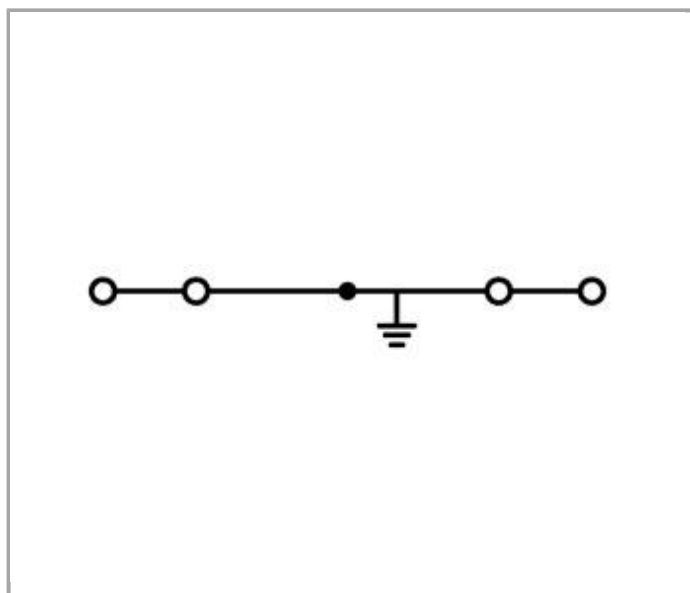

www.wago.com/279-837

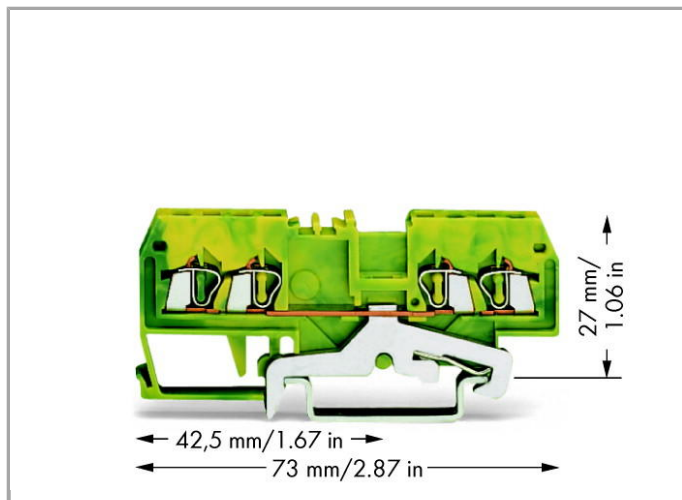

Daten

Anschlussdaten

| | |
|--------------------------------|--|
| Anschluss technik | CAGE CLAMP® |
| Betätigungsart | Betätigungswerkzeug |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe | Kupfer Aluminium |
| Eindrähtiger Leiter | 0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG |

| | |
|---------------------------------|--|
| Feindrätiger Leiter | 0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG |
| Abisolierlänge | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4 |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 |
| Anzahl der Ebenen | 1 |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |

Geometrische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Breite | 4 mm / 0.157 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 27 mm / 1.063 inch |
| Tiefe | 73 mm / 2.874 inch |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Bauform | horizontale Bauform |
| Montageart | Tragschiene 35 |
| Beschriftungsebene | Mittenbeschriftung |

Werkstoffdaten

| | |
|------------------|---------------------|
| Farbe | grün-gelb |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast | 0.103 MJ |
| Gewicht | 9.902 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|-------------------|
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4045454084455 |
| Zolltarifnummer | 85369010000 |
| Produktgruppe | 1 (Reihenklennen) |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-41 |
| eCl@ss 8.0 | 27-14-11-41 |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 5.0 | EC000901 |

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen




| Logo | Zulassung | Zertifikatsname |
|--|--|-----------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | NTR NL-7081 |



KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

2160584.04

Schiff Zulassungen



| Logo | Zulassung | Zertifikatsname |
|--|---|------------------|
|  | ABS American Bureau of Shipping | 14-HG1293677-PDA |
|  | BV Bureau Veritas S.A. | 07436/E0 BV |
|  | LR Lloyds Register | 91/20112 (E9) |

UL-Zulassungen





| Logo | Zulassung | Zertifikatsname |
|--|---|-----------------|
|  | UR Underwriters Laboratories Inc. | E45172 |

Passende Produkte

Montage

| | | |
|--|---|--|
|  | Art-Nr.: 209-106 Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35 | www.wago.com/209-106 |
|  | Art-Nr.: 709-153 Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang | www.wago.com/709-153 |

Abschlussplatte

| | | |
|--|---|--|
|  | Art-Nr.: 279-344 Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick | www.wago.com/279-344 |
|  | Art-Nr.: 279-345 Trennwand; 2 mm dick; überstehend | www.wago.com/279-345 |
|  | Art-Nr.: 279-346 Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick | www.wago.com/279-346 |
|  | Art-Nr.: 279-347 Trennwand; 2 mm dick; überstehend | www.wago.com/279-347 |

Warnabdeckung



Art-Nr.: 279-415
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

www.wago.com/279-415

Tragschiene



Art-Nr.: 210-112
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm www.wago.com/210-112



Art-Nr.: 210-113
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715 www.wago.com/210-113



Art-Nr.: 210-114
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715 www.wago.com/210-114



Art-Nr.: 210-115
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm www.wago.com/210-115



Art-Nr.: 210-118
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715 www.wago.com/210-118



Art-Nr.: 210-196
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715 www.wago.com/210-196



Art-Nr.: 210-197
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715 www.wago.com/210-197



Art-Nr.: 210-198
Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715 www.wago.com/210-198



Art-Nr.: 210-504
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715 www.wago.com/210-504



Art-Nr.: 210-505
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715 www.wago.com/210-505



Art-Nr.: 210-506
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715 www.wago.com/210-506



Art-Nr.: 210-508
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715 www.wago.com/210-508

Aderendhülse



Art-Nr.: 216-101
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt www.wago.com/216-101



Art-Nr.: 216-102
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt www.wago.com/216-102




















Art-Nr.: 216-103
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt www.wago.com/216-103



Art-Nr.: 216-201
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt www.wago.com/216-201



Art-Nr.: 216-202
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt www.wago.com/216-202

| | | |
|--|---|--|
|  | Art-Nr.: 216-203 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | www.wago.com/216-203 |
|  | Art-Nr.: 216-301 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | www.wago.com/216-301 |
|  | Art-Nr.: 216-302 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm ² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt | www.wago.com/216-302 |
| Brücker | | |
|  | Art-Nr.: 210-103 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse | www.wago.com/210-103 |
|  | Art-Nr.: 249-123 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 180 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ² | www.wago.com/249-123 |
|  | Art-Nr.: 249-125 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ² | www.wago.com/249-125 |
|  | Art-Nr.: 249-126 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ² | www.wago.com/249-126 |
|  | Art-Nr.: 249-127 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ² | www.wago.com/249-127 |
|  | Art-Nr.: 279-402 Querbrücker; isoliert; Nennstrom 15 A | www.wago.com/279-402 |
|  | Art-Nr.: 279-409 Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; Nennstrom 15 A | www.wago.com/279-409 |
|  | Art-Nr.: 279-422 Querbrücker; isoliert; Nennstrom 15 A | www.wago.com/279-422 |
|  | Art-Nr.: 279-482 Brückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/279-482 |
|  | Art-Nr.: 279-483 Brückungskamm; isoliert; 3-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/279-483 |
|  | Art-Nr.: 279-490 Brückungskamm; isoliert; 10-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/279-490 |
|  | Art-Nr.: 279-492 Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; 2-fach; IN = IN Klemme | www.wago.com/279-492 |
| Isolierungs-Stopp | | |
|  | Art-Nr.: 279-470 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 5 Stück / Strang | www.wago.com/279-470 |
|  | Art-Nr.: 279-471 Isolierungsstopp; 0,25 mm ² ; 5 Stück / Strang | www.wago.com/279-471 |

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 249-105
Gruppenschildträger

www.wago.com/249-105



Art-Nr.: 280-404
Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); passend für Klemmen 1,5 mm² - 4 mm²

www.wago.com/280-404

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 2009-114
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114



Art-Nr.: 2009-114/000-002
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114/000-002



Art-Nr.: 2009-114/000-005
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114/000-005



Art-Nr.: 2009-114/000-006
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114/000-006



Art-Nr.: 2009-114/000-007
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114/000-007



Art-Nr.: 2009-114/000-012
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114/000-012



Art-Nr.: 2009-114/000-023
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114/000-023



Art-Nr.: 2009-114/000-024
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/2009-114/000-024



Art-Nr.: 209-128
Adapter

www.wago.com/209-128



Art-Nr.: 209-140
Gruppenschildträger

www.wago.com/209-140



Art-Nr.: 209-141
Gruppenschildträger

www.wago.com/209-141



Art-Nr.: 209-142
Gruppenschildträger

www.wago.com/209-142



Art-Nr.: 209-185
Adapter

www.wago.com/209-185



Art-Nr.: 793-4501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501



Art-Nr.: 793-4501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-002



Art-Nr.: 793-4501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-005



Art-Nr.: 793-4501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-006



Art-Nr.: 793-4501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-007



Art-Nr.: 793-4501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-012



Art-Nr.: 793-4501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-017



Art-Nr.: 793-4501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-023



Art-Nr.: 793-4501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/793-4501/000-024

Werkzeug



Art-Nr.: 210-647
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (2,5 x 0,4) mm; kurz

www.wago.com/210-647



Art-Nr.: 210-648
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (2,5 x 0,4) mm; kurz; abgewinkelt

www.wago.com/210-648



Art-Nr.: 210-719
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

www.wago.com/210-719

Prüfen und Messen



Art-Nr.: 209-170
Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm²

www.wago.com/209-170

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

279-837

Oct 12, 2017

DOC
24,1 kB

Download



smartDATA

CAD Daten

3D Download 279-837

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.