


Produktbeschreibung

Nutzen siehe SKINTOP® MS-M

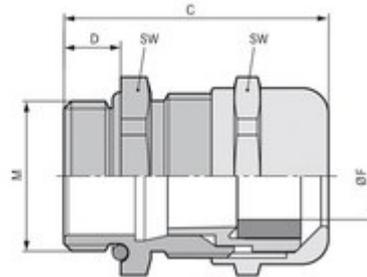

Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

Nutzen

- Nutzen siehe SKINTOP® MS-M

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Technische Daten
Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

Zulassungen

IP 69 K Zulassung ab Größe M75x1,5 in Vorbereitung. UL, CSA, DNV, VDE Zulassung für Größen M90x2 bis M110x2 in Vorbereitung.

Material

 Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid
 Dichtring: CR O-Ring: NBR

Schutzart

IP 68

IP 69 K

Temperaturbereich

dynamisch: -30°C bis +100°C

statisch: -40°C bis +100°C

Artikelliste

Artikel- nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® MSR-M					
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6,5
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32,0	7,0
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8,0
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8,0
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9,0
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9,0
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52,0	10,0
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15,0
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105,0	15,0
53112515	110 x 2	76-88	135	154,0	25,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.