

Datenblatt | Artikelnummer: 289-444

Übergabebaustein; mit Sub-Min-D-Stiftleiste; 50-polig; Gegenstecker mit Schneidklemmanschluss; Steckrichtung vertikal




[www.wago.com/289-444](http://www.wago.com/289-444)




Foto ähnlich

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

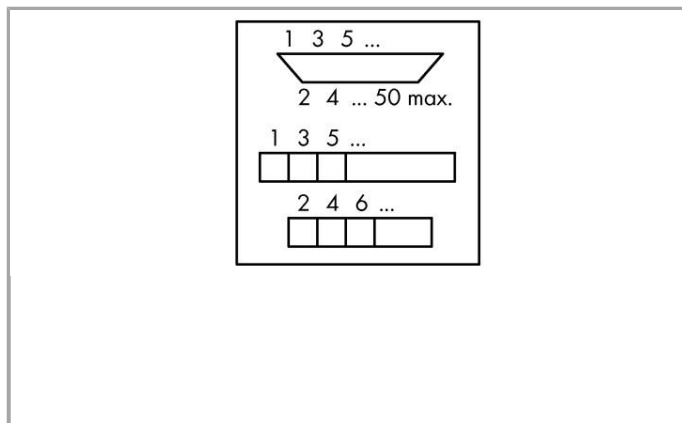

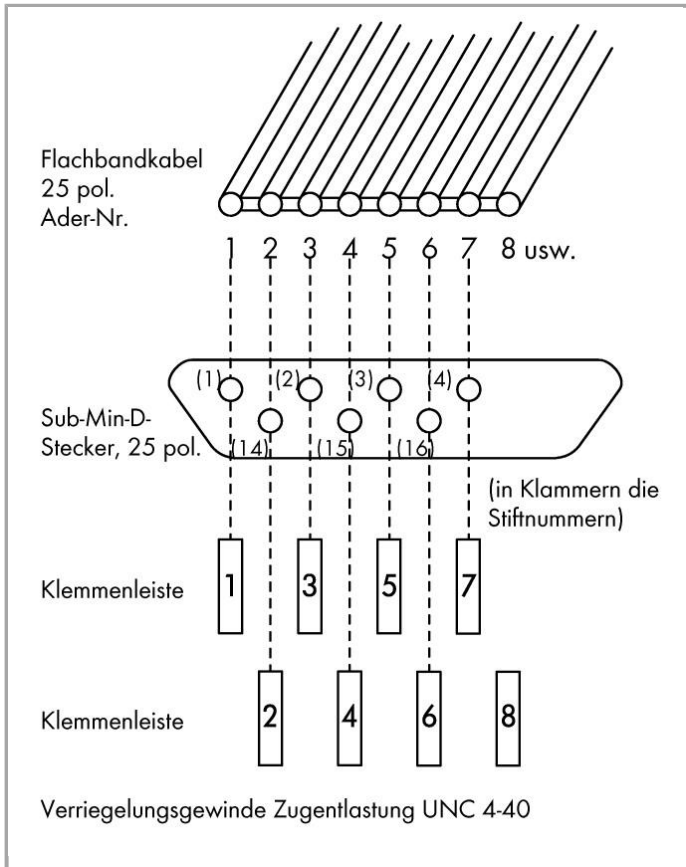

## Daten

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Nennstrom	1 A
Kontaktwiderstand max.	30 mΩ

### Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP00*
Hinweis zur Schutzart	* Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.

### Anschlussdaten

Polzahl	50
---------	----



Anschlusstyp 1	System
Polzahl	50
Steckverbinder	Sub-Min-D; Stiftleiste
Für Gegenstecker	mit Schneidklemmanschluss
Steckrichtung	vertikal
Zugentlastung	Gewindebolzen UNC 4-40
Anschlusstyp 2	Feld
Polzahl 2	50
Bauform 2	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Anschlusstechnik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Anforderungsstufe	2 / 200 Steckzyklen

### Geometrische Daten

Breite	157 mm / 6.181 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	19 mm / 0.748 inch
Tiefe	63,5 mm / 2.5 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Leiterplatte mit Montagefüßen

### Werkstoffdaten

Kontaktwerkstoff (Steckverbinder)	Au über Ni
Gewicht	102.5 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 70 °C
Relative Feuchte	≤ 85 % (nicht betauend)



### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454599416
Zolltarifnummer	85369010000

Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
eCl@ss 8.0	27-14-11-52
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780

## Passende Produkte

### Montage

	<b>Art-Nr.: 709-153</b> Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang	<a href="http://www.wago.com/709-153">www.wago.com/709-153</a>
	<b>Art-Nr.: 709-167</b> Abdeckprofilträger; Typ 1; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; passend zu Mini-Reihenklemmen Serie 264; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270	<a href="http://www.wago.com/709-167">www.wago.com/709-167</a>

### Werkzeug

	<b>Art-Nr.: 210-720</b> Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
--	--	--

## Downloads

### Dokumentation

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

## smartDATA

### CAD Daten

3D Download 289-444	URL	Download
---------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.