




Foto ähnlich

RoHS Compliant

BOMcheck.net

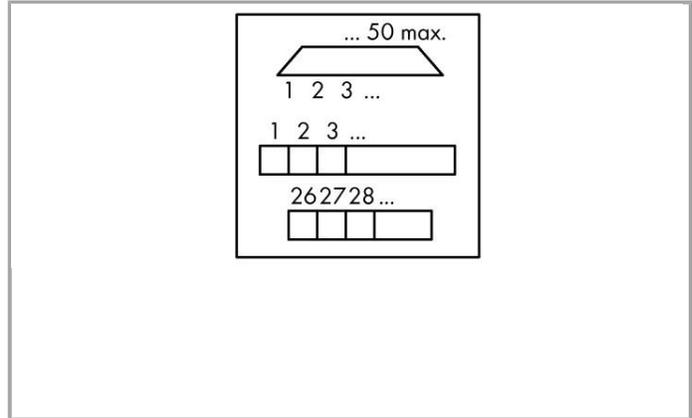

Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Nennstrom	1 A
Kontaktwiderstand max.	30 mΩ

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP00*

Hinweis zur Schutzart: * Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.

Anschlussdaten

Polzahl	50
Anschlussstyp 1	System
Polzahl	50
Steckverbinder	Sub-Min-D; Buchsenleiste
Für Gegenstecker	mit Lötanschluss
Steckrichtung	vertikal
Zugentlastung	Gewindebolzen UNC 4-40
Anschlussstyp 2	Feld
Polzahl 2	50
Bauform 2	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Anschluss technik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Anforderungsstufe	2 / 200 Steckzyklen

Geometrische Daten

Breite	157 mm / 6.181 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	19 mm / 0.748 inch
Tiefe	63,5 mm / 2.5 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Leiterplatte mit Montagefüßen

Werkstoffdaten

Kontaktwerkstoff (Steckverbinder)	Au über Ni
Brandlast	0.703 MJ
Gewicht	97.962 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 70 °C
Relative Feuchte	≤ 85 % (nicht betauend)

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454409722
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
eCl@ss 8.0	27-14-11-52
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780

Passende Produkte

Werkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Montage



Art-Nr.: 709-153

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang

www.wago.com/709-153



Art-Nr.: 709-167

Abdeckprofilträger; Typ 1; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; passend zu Mini-Reihenklemmen Serie 264; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270

www.wago.com/709-167

Downloads

Dokumentation

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 289-459	URL	Download
---------------------	-----	----------



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.