
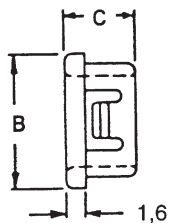
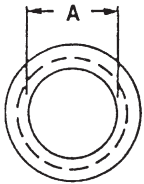
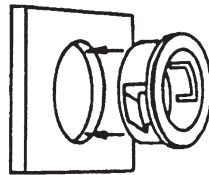


## Isolierdurchführungen

Material: PA 6.6, UL94-V2 (HE-01)  
 Farbe: schwarz  
 Temperatur: 105 °C

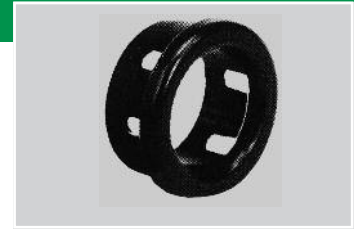

Artikel-Nr.	Montage-Loch- $\phi^*$	Plattenmaß max.	Maße A	B	C	MOQ Stück
MP01010	4,7	1,6	3,2	6,3	6,0	100
MP01015	7,9	1,6	6,4	9,5	6,0	100
MP01020	11,9	1,6	8,7	13,5	6,3	100
MP01030	12,7	1,6	9,5	14,3	6,3	100
MP01040	13,5	1,6	10,3	15,1	6,3	100
MP01050	15,9	1,6	12,7	17,9	6,3	100
MP01060	19,1	1,6	15,9	21,0	6,3	100
MP01070	19,8	1,6	15,9	21,8	6,3	100
MP01080	22,2	1,6	19,0	23,8	6,3	100
MP02502	6,4	1,6	3,2	7,9	7,9	100
MP03123	7,9	1,6	4,8	9,5	7,9	100
MP03753	9,5	3,2	4,8	11,9	10,3	100
MP03754	9,5	3,2	6,4	11,9	10,3	100
MP04374	11,1	3,2	6,4	13,5	10,3	100
MP04375	11,1	3,2	7,9	13,5	10,3	100
MP05004	12,7	3,2	6,4	14,7	10,3	100
MP05005	12,7	3,2	7,9	14,7	10,3	100
MP05006	12,7	3,2	9,5	14,7	10,3	100
MP05625	14,3	3,2	7,9	16,7	10,3	100
MP05626	14,3	3,2	9,5	16,7	10,3	100
MP05627	14,3	3,2	11,1	16,7	10,3	100
MP06257	15,9	3,2	11,1	18,2	10,3	100
MP06258	15,9	3,2	12,7	18,2	10,3	100
MP06878	17,4	3,2	12,7	19,8	10,3	100
MP06879	17,4	3,2	14,3	19,8	10,3	100
MP07508	19,1	3,2	12,7	21,4	10,3	100
MP07509	19,1	3,2	14,3	21,4	10,3	100
MP07510	19,1	3,2	15,9	21,4	10,3	100
MP08109	20,6	3,2	14,3	22,6	10,3	100
MP08110	20,6	3,2	15,9	22,6	10,3	100
MP08707	22,2	3,2	11,1	24,2	11,5	100
MP08708	22,2	3,2	12,7	24,2	11,5	100
MP08710	22,2	3,2	15,7	24,2	11,5	100
MP08711	22,2	3,2	17,4	24,2	11,5	100
MP10012	25,4	3,2	19,1	28,6	11,5	100
MP10913	27,8	3,2	20,6	30,9	11,5	100
MP10914	27,8	3,2	22,2	30,9	11,5	100
MP10915	27,8	3,2	23,8	30,9	11,5	100
MP11815	30,1	3,2	23,8	33,3	11,5	100
MP12515	31,7	3,2	23,8	34,5	11,5	100
MP13716	34,9	3,2	25,4	37,3	11,5	100
MP15017	38,1	3,2	27,0	40,9	11,5	100
MP15018	38,1	3,2	28,6	40,9	11,5	100
MP15021	38,1	3,2	33,3	40,9	11,5	100
MP17522	44,4	3,2	34,9	47,6	11,5	100
MP20026	50,8	3,2	41,3	54,0	11,5	100

\* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Loch ist möglich.