
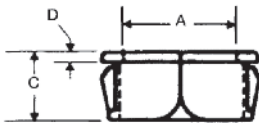


Isolierdurchführungen seitlich offen

Material: PA 6.6, UL94-V2 (HE-01)
 Farbe: schwarz
 Temperatur: 105 °C

Montage in Löcher mit vorverlegten Kabeln.
 Montage von Kabeln mit vormontiertem Stecker.

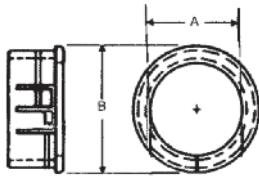


Artikel-Nr.	Montage-Loch- ϕ^*	Plattenmaß max.	Maße A	B	C	D	MOQ Stück
H-2865	9,5	3,2	6,7	10,7	10,3	1,1	100
H-2867	11,1	3,2	7,9	12,3	10,3	1,6	100
H-2871	12,7	3,2	7,9	14,3	10,3	1,6	100
H-2869	14,3	3,2	9,9	16,3	10,3	1,6	100
H-2872	15,9	3,2	11,5	17,5	10,3	1,6	100
H-2873	19,0	3,2	13,9	20,2	10,3	1,6	100
H-2874	22,2	3,2	17,1	23,4	10,3	1,6	100
H-2878	25,4	3,2	20,2	27,0	10,3	1,6	100
H-2879	27,8	3,2	22,0	28,6	10,3	1,6	100
H-2881	31,8	3,2	26,6	34,1	10,3	1,6	100
H-2882	34,9	3,2	29,8	37,3	10,3	1,6	100
H-2883	38,1	3,2	31,7	40,1	10,7	2,0	100

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Loch ist möglich.

Kabeldurchführungen geschlitzt

zur Aufnahme unterschiedlicher Kabeldurchmesser

 Material: PA 6.6, UL94-V2 (HE-01)
 Farbe: schwarz
 Temperatur: 105 °C



Artikel-Nr.	Montage-Loch- ϕ^*	Plattenmaß max.	Kabel- ϕ max.	Maße B	C	MOQ Stück
AF0625	15,9	3,2	11,1	18,3	10,3	100
AF0750	19,0	3,2	12,7	21,8	9,9	100
AF0812	20,6	3,2	12,7	22,6	9,9	100
AF0900	22,2	3,2	14,3	23,8	11,5	100
AF1000	25,4	3,2	19,0	27,0	11,5	100
AF1093	27,8	3,2	20,6	29,4	11,5	100
AF1100	34,9	3,2	25,4	36,5	11,5	100

* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Loch ist möglich.

Unsere Produkte sind RoHS-konform.