


# Abstandshalter


Material: PA6.6  
Farbe: schwarz

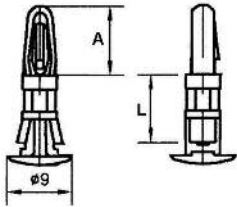


Artikel-Nr.	Maße		Materialstärken		Bohrloch- $\phi$		MOQ Stück
	L *)	A	Leiterplatte	Chassis	Leiterplatte	Chassis	
682.06...(Länge/L)	4-36	10,5	0,6	1,0	4,0	5,0	100
571.06...(Länge/L)	4-36	9,8	1,6	3,0	3,2	5,0	100
782.06...(Länge/L)	4-36	9,8	1,6	4,0	3,2	5,0	100

\*) in mm Stafflung

Material: PA 6.6  
Farbe: natur

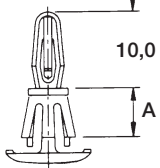


Artikel-Nr.	Maße A	Materialstärken		Bohrloch- $\phi$		MOQ Stück
		Leiterplatte	Chassis	Leiterplatte	Chassis	
337-7200-000	6,0	1,6	1,0 - 1,5	4,0	5,5	100

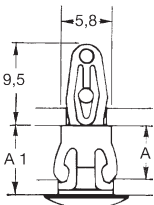


Artikel-Nr.	Maße		Materialstärken		Bohrloch- $\phi$		MOQ Stück
	A	A1	Leiterplatte	Chassis	Leiterplatte	Chassis	
337-7065-000	6,4	7,9	1,6	1,6	4,0 $\phi$	6,3 $\square$	100
337-7066-000	7,9	9,5	1,6	1,6	4,0 $\phi$	6,3 $\square$	100

Material: PA 6.6  
Farbe: natur

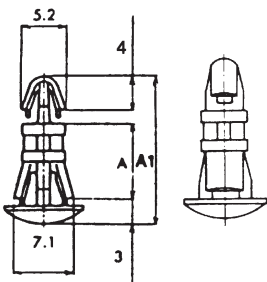

Artikel-Nr.	Maße		Materialstärken		Bohrloch- $\phi$		MOQ Stück
	A	A1	Leiterplatte	Chassis	Leiterplatte	Chassis	
KGLS-5RT	5,0	13,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-6RT	6,0	14,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-8RT	8,0	16,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-10RT	10,0	18,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-12RT	12,0	20,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-14RT	14,0	22,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-16RT	16,0	24,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-18RT	18,0	26,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-22RT	22,0	30,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500
KGLS-24RT	24,0	32,7	1,6	1,0 - 1,7	4,0	5,5	500

Material: PA 6.6 (RMS-01)  
Farbe: natur

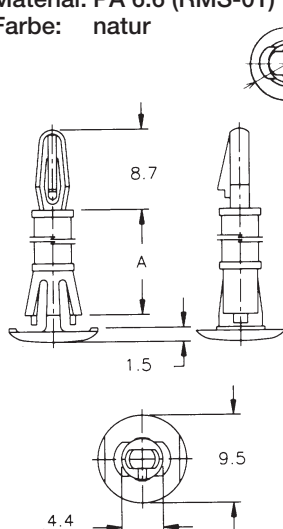

Artikel-Nr.	Maße A	Materialstärken		Bohrloch- $\phi$		MOQ Stück
		Leiterplatte	Chassis	Leiterplatte	Chassis	
RLCBSR-4-01	6,4	1,6	1,5 - 1,6	3,2	4,8	1000
RLCBSR-5-01	7,9	1,6	1,5 - 1,6	3,2	4,8	1000
RLCBSR-6-01	9,5	1,6	1,5 - 1,6	3,2	4,8	1000
RLCBSR-7-01	11,1	1,6	1,5 - 1,6	3,2	4,8	1000
RLCBSR-8-01	12,7	1,6	1,5 - 1,6	3,2	4,8	1000
RLCBSR-9-01	14,3	1,6	1,5 - 1,6	3,2	4,8	1000
RLCBSR-10-01	15,9	1,6	1,5 - 1,6	3,2	4,8	1000