

12 Volt

Rohreinschublüfter
Ventilateur tubulaire à encastrer
Ventilatore ad innesto

 **WaBe-Tec®**

 **WaBe-Tec®**

12 Volt


Rohreinschublüfter
Ventilateur tubulaire à encastrer
Ventilatore ad innesto

**EINSATZ IDEAL FÜR
CARAVAN
AUTO
BUS
UND BOOT**

Art.-Nr. 740 238



4 001063 742384

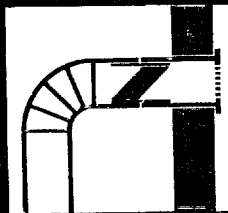

Ø 100 mm
95 m²/h

Niedervolt
- 12 Volt -



Flachgelegt
gehöre ich
zum Altpapier.
Danke.



 **WaBe-Tec®****Montage-
hinweis:**

Entlüftung:
Flügel nach innen
montieren

Belüftung:
Flügel nach außen
montieren

**Remarque
concernant le
montage:**

évacuation d'air:
monter les ailettes
contre l'intérieur

amenée d'air:
monter les ailettes
contre l'extérieur

**Indicazione di
montaggio:**

Sfiato:
montare le pale
verso l'interno
del vano

Aerazione:
montare le pale
verso l'esterno

Daten und Masse	Caractéristiques et dimensions	Dati e misure
Niedervolt		12
Watt	Puissance	Watt 4
Leistung	Débit	Potenza 95 m ³ /h
Länge	Longueur	Lunghezza 100
Außen-Ø	Ø extérieur	Ø esterno 97
		300 mA

ESLON KUNSTSTOFF-ZENTRALE-KÖLN GMBH
50858 Köln

 **WaBe-Tec®**

Rohreinschublüfter Ventilateur tubulaire à encastrer Ventilatore ad innesto

Ideal für Caravan,
Auto, Bus und Boot

- zur Erhöhung der Luftleistung
- für den leichten nachträglichen Einbau
- stabiles Gehäuse mit 2 Abdichtstreifen
- funktentstört
- pour l'accroissement du débit d'air
- pour un montage ultérieur facile
- boîtier rigide avec 2 bandes d'étanchéité
- robuste moteur
- antiparasité
- per aumentare la potenza di ventilazione
- per un semplice rimontaggio in un altro ambiente
- alloggiamento resistente, con due strisce isolanti
- motore robusto, schermato

Wallair RV 100-12

