
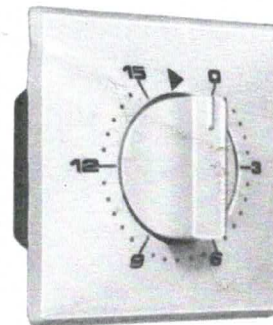


Short Int. Timer recessed type

230V~ 16(4)Amp. mit 2pol. Abschaltung, passend in jede UP Schalterdose
 Ø 68mm. Temp. 125°C. Maße 80x80, Tiefe inkl. Knebel 22 mm.

With dual pole switch off-switch switchable in any recessed connection box
 Ø 68mm. Temp. 125°C. Dim. 80x80. Depth toggle included 22mm.

Seitenansicht

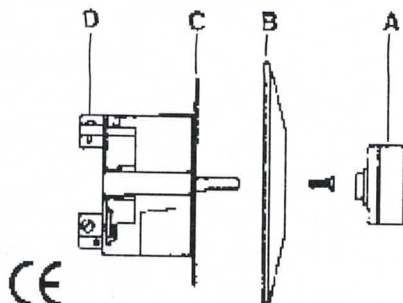


Wichtig: zu beachten!

1. Abdeckplatte B von der Montageplatte C abschrauben
2. Anschluß rückwärts am Zeitschalter D ein- oder zweipolig ausführen
3. Montageplatte C (Tragring) in der Unterputzdose gerade befestigen.
4. Abdeckplatte B an der Montageplatte C befestigen.
5. Drehknopf A auf die Zeitachse aufstecken.

Achtung: Der Drehknopf darf in der Abdeckplatte seitlich nicht schleifen, da sonst das Zeitschaltwerk nicht, oder nur ungenau ablaufen kann.

Schaltbild Externe Steuerung

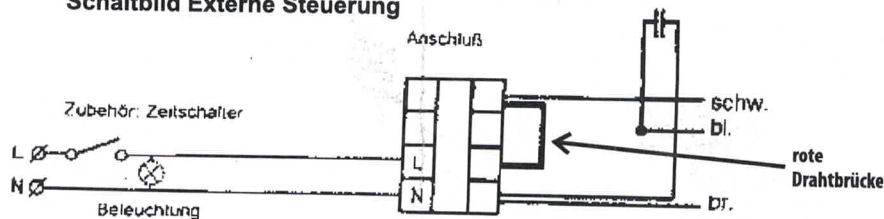

Die Schaltung mittels Zeitschalter erfolgt durch den Austausch des Lichtschalters gegen einen Unterputz-Zeitschalter. Die Abschaltzeit bezieht sich auf den Typ des Zeitschalters, wahlweise einstellbar.

Schaltkontakt bis 16 (4)A / 250V