


## Kurzzeitschalter Aufputz

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	5 Minuten	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	15 Minuten	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	30 Minuten	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	60 Min. (1 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	120 Min. (2 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	240 Min. (4 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	360 Min. (6 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSA</b>	720 Min. (12 Std.)	Nachlaufzeit


## Seitenansicht

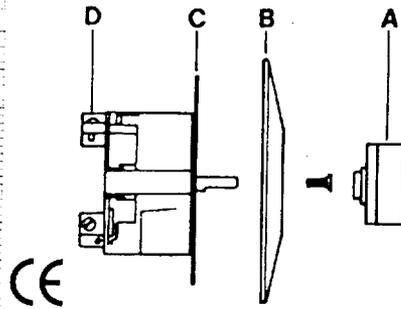

## Kurzzeitschalter Unterputz

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	5 Minuten	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	15 Minuten	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	30 Minuten	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	60 Min. (1 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	120 Min. (2 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	240 Min. (4 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	360 Min. (6 Std.)	Nachlaufzeit
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZSU</b>	720 Min. (12 Std.)	Nachlaufzeit

## Schaltbild ZSA / ZSU

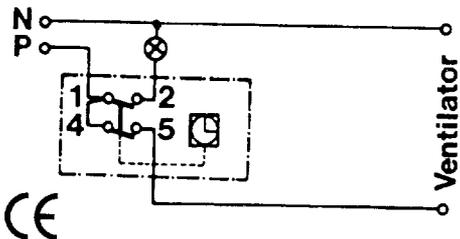

Schaltkontakt bis max. 16 (4) A / 250V ausgelegt

## Wichtig: zu beachten!

1. Abdeckplatte B von der Montageplatte C abschrauben.
2. Anschluß rückwärts am Zeitschalter D ein- oder zweipolig durchführen.
3. Montageplatte C (Tragring) in der Unterputzdose gerade befestigen.
4. Abdeckplatte B an der Montageplatte C befestigen.
5. Drehknopf A auf die Zeitschalterachse aufstecken.

**Achtung:** Der Drehknopf darf in der Abdeckplatte seitlich nicht schleifen, da sonst das Zeitschaltwerk nicht oder nur ungenau ablaufen kann.