


weiß	20200170 20170 2
braun	20200171 20171 9
grau	20200172 20172 6

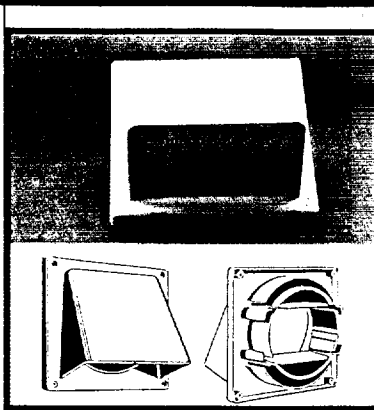


Ablufthaube

mit Rückstauklappe, 3-fach Anschluß

Anschluß- möglichkeiten für mm Ø	Flach- kanal mm	Außen- maß mm
100 o. 125	110 x 55	150 x 150
100 o. 125	110 x 55	150 x 150
100 o. 125	110 x 55	150 x 150

Mit Sollbruchstellen zur Anpassung der Anschluß-Dimension.

weiß	20200175 20175 7
braun	20200176 20176 4
grau	20200177 20177 1

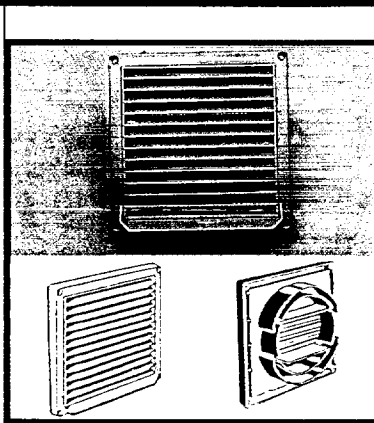


Außengitter

mit Tropfnase, 3-fach Anschluß

Anschluß- möglichkeiten für mm Ø	Flach- kanal mm	Außen- maß mm
100 o. 125	110 x 55	150 x 150
100 o. 125	110 x 55	150 x 150
100 o. 125	110 x 55	150 x 150

Mit Sollbruchstellen zur Anpassung der Anschluß-Dimension.

weiß	20200180 20180 1
braun	20200181 20181 8
grau	20200182 20182 5

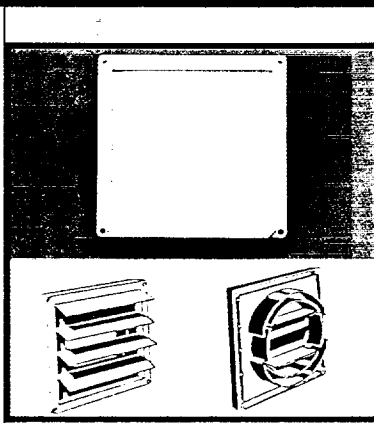


Universal-Jalousieklappe

mit Tropfnase, 3-fach Anschluß

Anschluß- möglichkeiten für mm Ø	Flach- kanal mm	Außen- maß mm
100 o. 125	110 x 55	150 x 150
100 o. 125	110 x 55	150 x 150
100 o. 125	110 x 55	150 x 150

Mit Sollbruchstellen zur Anpassung der Anschluß-Dimension.


weiß	20200730 20730 8
braun	20200737 20737 7

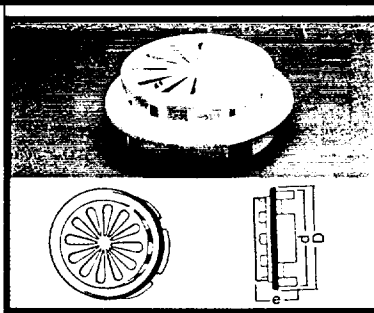

Lüftungsgitter

mit regulierbarem Verschluss,
ohne Mückennetz
passend für Rohre von 100-150 mmØ

100 mm	20200158 20158 0
125 mm	20200159 20159 7
100 mm	20200156 20156 6
125 mm	20200164 20164 1

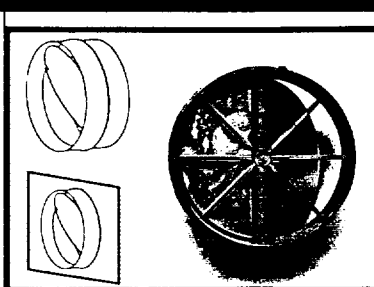

Rohr-Rückstauklappe

in Kunststoff-Mantel,
einsetzbar in starre und flexible Rohre
von 100 mm Innen-Ø
und 125 mm Innen-Ø.

mit Flansch
100 mm Anschlußmaß
125 mm Anschlußmaß