


## Zugentlastungen

für Flach- und Rundkabel, gerade

Material: PA 6.6 UL94V-2 (HE-01), Serie 300xxxx = AX1

Farbe: schwarz

Temperatur: bis +105 °C

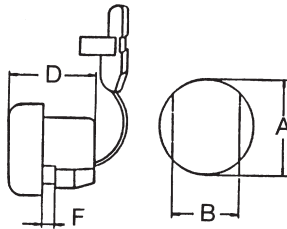

Für Flachkabel 

Artikel-Nr. schwarz	Artikel-Nr. weiß	Kabel-Maß	Maße A	B	D	F	MOQ Stück
132-7669-001	-	2,8 x 5,3	9,5	8,8	10,3	1,6	100
132-7671-001	300 1035	2,8 x 5,3	9,5	8,8	10,3	3,2	100
77001	-	3,0 x 5,6	11,1	9,9	10,3	1,0	100
132-7670-001	-	3,0 x 5,6	11,1	9,9	10,3	1,6	100
132-7719-001	-	3,0 x 5,6	11,1	9,9	10,3	2,5	100
77002	-	3,0 x 5,6	11,1	9,9	10,3	4,0	100
77010	300 1131	3,0 x 5,6	12,7	11,3	11,5	2,5	100
77011	-	3,8 x 7,6	12,7	11,8	13,9	1,0	100
77012	-	3,8 x 7,6	12,7	11,8	13,9	1,6	100
77013	-	3,8 x 7,6	12,7	11,8	13,9	2,5	100
132-7673-001	300 1121	3,8 x 7,6	12,7	11,8	10,3	1,6	100
132-7674-001	300 1118	3,8 x 7,6	12,7	11,8	10,3	2,5	100
77003	300 1128	3,8 x 7,6	12,7	11,8	10,3	4,0	100
77004	300 1115	4,1 x 8,6	12,7 – 13,1	11,7	12,7	2,4	100
77005	-	4,1 x 8,6	12,7 – 13,1	11,7	12,7	4,7	100
77006	300 1171	4,1 x 10,4	14,3	13,5	15,5	1,6	100
77007	-	5,0 x 10,4	14,3	13,5	15,5	3,2	100
77060	-	5,1 x 10,9	14,2*	18,5*	17,1	3,2	100
77017	-	7,4 x 16,5	22,2	21,3	20,6	3,2	100
77016	-	8,1 x 16,5	22,2	21,3	20,6	3,2	100

\* Langloch erforderlich

Für Rundkabel 

Artikel-Nr. schwarz	Artikel-Nr. weiß	Kabel-Ø	Maße A	B	D	F	MOQ Stück
77020	-	3,0 – 4,7	9,5	8,4	10,3	1,6	100
77021	300 1158	5,6 – 6,2	12,7 – 13,1	11,4	11,1	1,6	100
77022	-	5,6 – 6,2	12,7 – 13,1	11,4	11,1	2,5	100
132-7675-001	300 1151	6,4 – 7,4	12,7 – 13,1	11,4	11,1	1,6	100
132-7676-001	300 1148	6,4 – 7,4	12,7 – 13,1	11,4	11,1	2,5	100
77023	300 1155	6,4 – 7,4	12,7 – 13,1	11,4	11,1	4,0	100
77026	-	6,5 – 7,4	12,7 – 13,1	11,4	11,1	2,5	100
132-7722-001	300 1185	7,6	12,7	11,8	11,1	2,3	100
77024	300 1218	7,6	15,9	14,0	14,7	1,6	100
77025	300 1211	7,6	15,9	14,0	14,7	3,2	100
132-7677-001	300 1201	8,3 – 9,1	15,9	14,0	14,7	1,6	100
132-7678-001	300 1208	8,3 – 9,1	15,9	14,0	14,7	3,2	100
77027	-	7,6 – 9,1	15,9 – 17,4	14,0	17,5	4,0	100
77028	300 1241	8,3 – 9,1	22,2	19,6	19,0	3,2	100
132-7727-001	300 1245	9,1 – 10,9	19,0 – 19,8	16,8	19,0	1,6	100
132-7725-001	300 1238	9,1 – 10,9	19,0 – 19,8	16,8	19,0	3,2	100
77050	300 1248	9,4 – 10,9	22,2	19,6	19,0	3,2	100
77051	-	9,4 – 10,9	22,2	19,6	19,0	5,1	100
77052	300 1498	10,8 – 12,1	22,2	21,3	20,6	3,2	100
77053	300 1255	13,5 – 15,3	22,2	21,3	20,8	1,6	100
132-7726-001	-	13,5 – 15,3	22,2	21,3	20,8	3,2	100
132-7728-001	-	15,2 – 16,3	27,7 – 28,6	25,4	25,4	7,1	100

Montagewerkzeug auf Seite 260