


CLIXX 16

Membrantülle mit Zugentlastung

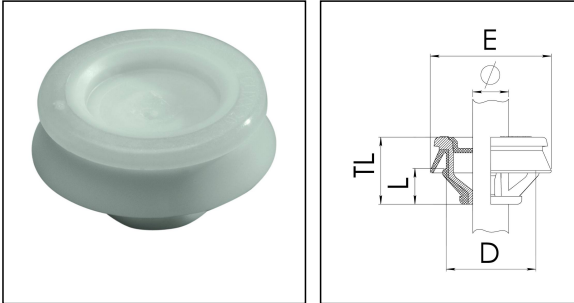

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Membrane	TPE
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	65 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schutzart	IP66/67
Ø Anschlussgewinde D	16
Länge Anschlussgewinde L	7,3 mm
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Eckmaß E	23 mm
Gesamtlänge TL	15 mm
Ø Bohrung	16,7 mm
Wandstärke S	0,8 mm - 3,5 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10101861
Typ	CLIXX 16
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000451

19.04.2017

