


## CLIXX 16

### Membrantülle mit Zugentlastung

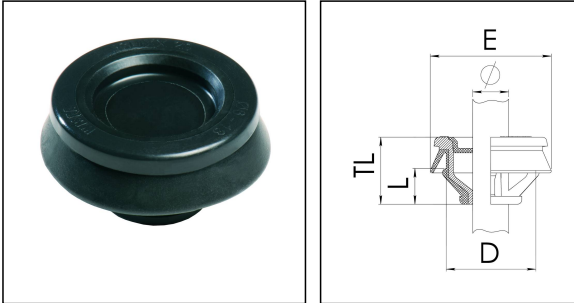

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Material Membrane</b>	TPE
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	65 °C
<b>Glühdrahtprüfung</b>	750 °C
<b>Schutzart</b>	IP66/67
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	16
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	7,3 mm
<b>Ø Kabel min</b>	4,5 mm
<b>Ø Kabel max</b>	10 mm
<b>Eckmaß E</b>	23 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	15 mm
<b>Ø Bohrung</b>	16,7 mm
<b>Wandstärke S</b>	0,8 mm - 3,5 mm
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10101930
<b>Typ</b>	CLIXX 16
<b>Verpackungseinheit</b>	50
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000451

19.04.2017

