


CLIXX 25

Membrantülle mit Zugentlastung

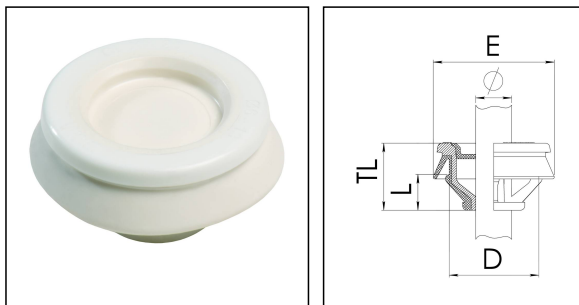

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Membrane	TPE
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	65 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schutzart	IP66/67
Ø Anschlussgewinde D	25
Länge Anschlussgewinde L	7,5 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	15 mm
Ø Bohrung	25,7 mm
Wandstärke S	0,8 mm - 3,5 mm
Produktfarbe	RAL 9001
Bestellnr. RAL 9001	10101938
Typ	CLIXX 25
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000451

19.04.2017

