

distanzbolzen



[Messing / Stahl, mit selbstschneidendem Gewinde]

- Toleranz für Längenabmaße: $\pm 0,1$ mm

- Lieferbar ab Lager. Lieferzeiten für Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage.



+ **AUSFÜHRUNG DIA** [Innen- / Außengewinde] + **AUSFÜHRUNG DIA** [Innen- / Außengewinde ohne Freistich (oF)]

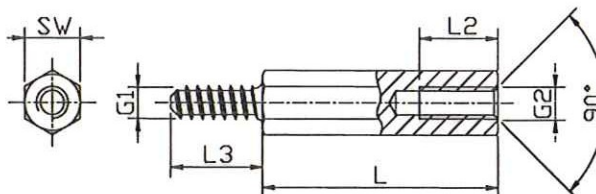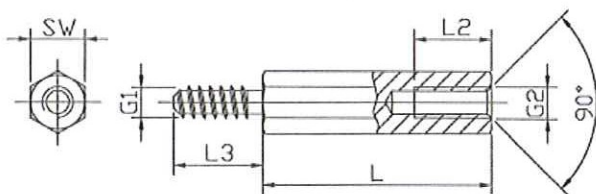

Standardprogramm - Distanzbolzen [Messing, vernickelt]

Bestell-Nr.	Ausführung	SW (mm)	Gewindegröße G1	Gewindegröße G2	Standardlängen in mm
212ST2,2 x (Länge)	DIA	5	ST2,2	M2,5	8, 10, 12, 15, 20
214ST2,9 x	DIA	5,5	ST2,9	M3	8, 10, 12, 15, 20
214ST3,3 x	DIA	5,5	ST3,3	M3	8, 10, 12, 15, 20
215ST3,5 x	DIA	6	ST3,5	M3	8, 10, 12, 15, 20
216ST4,2 x	DIA	7	ST4,2	M4	8, 10, 12, 15, 20
218ST4,8 x	DIA	8	ST4,8	M5	8, 10, 12, 15, 20
219ST6,3 x	DIA	10	ST6,3	M6	10, 12, 15, 20

Für die Variante ohne Freistich bitte „oF“ an das Ende der Artikel-Nr. hinzufügen

Bestell-Beispiel: 212ST2,2 x 15oF = DIA / St / SW5 / M2,5 - St 2,2 x 15oF



- Toleranz für Längenabmaße: $\pm 0,1$ mm

- Lieferbar ab Lager. Lieferzeiten für Zwischenlängen und Sonderausführungen auf Anfrage.




Außengewinde G1 [mm]

Gewindegröße	l3	d1	d2
ST2,2	5	2,1	1,6
ST2,9	6	2,8	2,1
ST3,3	6	3,2	2,3
ST3,5	7	3,4	2,6
ST4,2	8	4,1	3,0
ST4,8	8	4,7	3,5
ST6,3	10	6,1	4,8

Innengewinde G2 [mm]

L (mm)	l2 (mm)
8	5
10	6
12	7
15	10
20	10

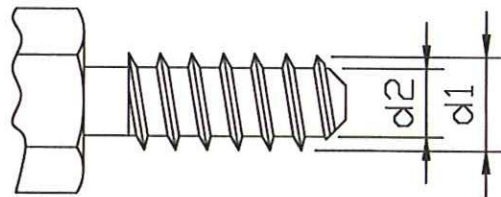

Standardprogramm - Distanzbolzen [Stahl, verzinkt]

Bestell-Nr.	Ausführung	SW (mm)	Gewindegröße G1	Gewindegröße G2	Standardlängen in mm
222ST2,2 x (Länge)	DIA	5	ST2,2	M2,5	8, 10, 12, 15, 20
224ST2,9 x	DIA	5,5	ST2,9	M3	8, 10, 12, 15, 20
224ST3,3 x	DIA	5,5	ST3,3	M3	8, 10, 12, 15, 20
225ST3,5 x	DIA	6	ST3,5	M3	8, 10, 12, 15, 20
226ST4,2 x	DIA	7	ST4,2	M4	8, 10, 12, 15, 20
228ST4,8 x	DIA	8	ST4,8	M5	8, 10, 12, 15, 20
229ST6,3 x	DIA	10	ST6,3	M6	10, 12, 15, 20

Für die Variante ohne Freistich bitte „oF“ an das Ende der Artikel-Nr. hinzufügen

Bestell-Beispiel: 222ST2,2 x 15oF = DIA / St / SW5 / M2,5 - St 2,2 x 15oF