




## Verdrahtungskanal flexibel

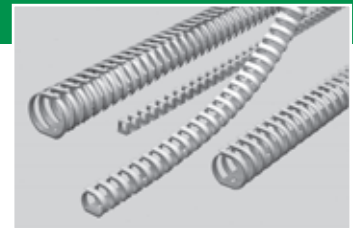

**Material:** Polypropylen, schwer entflammbar, selbstverlöschend nach UL 94V-0 halogenfrei  
**Farbe:** weiß RAL 9010  
**Temperatur:** -20 °C bis +70 °C  
**Lieferform:** Bodenlochung, wahlweise mit stark haftendem Spezialklebeband

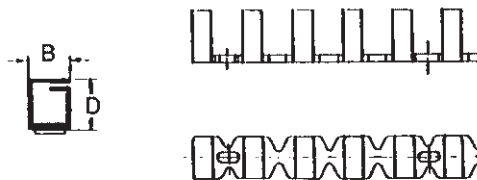

FVK / FVKS-10

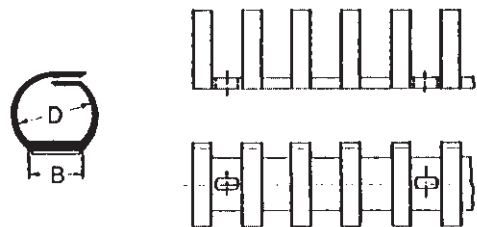


FVK / FVKS-20 ... 40


Artikel-Nr.		Maß innen		MOQ
		D	B	Stück
FVK-10	ohne Klebeband	9,0/11,0	11,0	1
FVK-20	ohne Klebeband	20,0	14,0	1
FVK-30	ohne Klebeband	30,0	14,0	1
FVK-40	ohne Klebeband	40,0	18,0	1
FVKS-10	selbstklebend	9,0/11,0	11,0	1
FVKS-20	selbstklebend	20,0	14,0	1
FVKS-30	selbstklebend	30,0	14,0	1
FVKS-40	selbstklebend	40,0	18,0	1

Fassungsvermögen für „n“ Drähte	FVK/FVKS			
	-10	-20	-30	-40
0,75 mm <sup>2</sup>	9	32	67	-
1,5 mm <sup>2</sup>	6	22	50	81
2,5 mm <sup>2</sup>	4	14	34	60

### Bodenlochung:

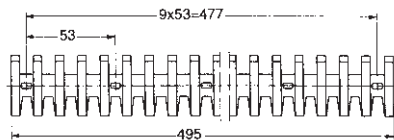


FVK-10

 


FVK-20..40

Hinweise zur Verarbeitung von selbstklebenden Teilen auf Seite 195

## Spiralband

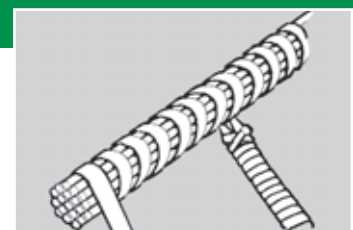

**Material:** Polyäthylen (PE)  
**Temperatur:** -60 °C bis +85 °C  
**Lieferform:** Bunde

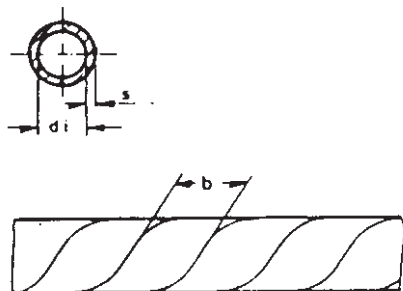

Artikel-Nr.	Farbe	Bündelbereich	Innen-ø di	Wandstärke s	Steigung b	MOQ Meter
SB 12-E	natur	2,0 – 15,0	2,3	0,6	5,0	50 m
SB 50-E	natur	4,0 – 20,0	3,7	0,65	7,0	25 m
SB 75-E	natur	7,0 – 40,0	6,5	0,75	10,0	25 m
SB 100-E	natur	13,0 – 70,0	10,0	1,0	14,0	25 m
SB 120-E	natur	20,0 – 120,0	17,6	1,2	22,0	25 m
SB 12-E-sw	schwarz	2,0 – 15,0	2,3	0,6	5,0	50 m
SB 50-E-sw	schwarz	4,0 – 20,0	3,7	0,65	7,0	25 m
SB 75-E-sw	schwarz	7,0 – 40,0	6,5	0,75	10,0	25 m
SB 100-E-sw	schwarz	13,0 – 70,0	10,0	1,0	14,0	25 m
SB 120-E-sw	schwarz	20,0 – 120,0	17,6	1,2	22,0	25 m