


**Bumper Elastikpuffer / Gehäusefüße**

**Lieferform:** auf Karten vorgestanzt,  
Anzahl der Bumper s. Tabelle (VPE)

**Artikel-Nr.-Aufbau:**

BS-33 - SD - CL - R  
 Kleber Typ R / Typ A  
 Farbe CL = klar, BK = schwarz,  
 GR = grau, WH = weiß,  
 BR = braun  
 leer = standard / SD = SD-Ausführung  
 Bumper-Ausführung

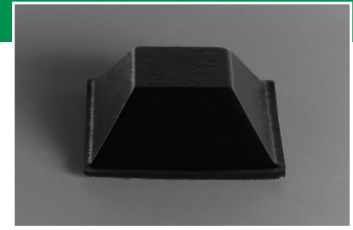

- einfache Handhabung
- exzellente Verschleißfestigkeit
- elastisch, bruchfest, unverwüstlich
- kein Abfärben
- keine Beschädigung von Oberflächen
- vibrations- und stoßdämpfend
- ausgezeichnete Reibungs- Rutschfestigkeit
- enthalten keine Weichmacher, Öle oder Füllstoffe
- RoHS-konform
- UL-geprüft

**Material:** Polyurethan (BSI)

**Farbe:** s. Tabelle

quadratisch	Artikel-Nr.	Farbe	Maße		VPE Stück	Karton Stück	MOQ Stück	
			A	B				
		BS-20-CL-R	klar	10,2	2,5	242	5.082	242
		BS-20-BK-R	schwarz	10,2	2,5	242	5.082	242
		BS-20-GR-R	grau	10,2	2,5	242	5.082	5.082
		BS-20-WH-R	weiß	10,2	2,5	242	5.082	5.082
		BS-20-BR-R	braun	10,2	2,5	242	5.082	5.082
		BS-32-CL-R	klar	12,7	3,0	200	5.000	200
		BS-32-BK-R	schwarz	12,7	3,0	200	5.000	200
		BS-32-GR-R	grau	12,7	3,0	200	5.000	5.000
		BS-32-WH-R	weiß	12,7	3,0	200	5.000	5.000
		BS-32-BR-R	braun	12,7	3,0	200	5.000	5.000
		BS-03-CL-R	klar	12,7	5,8	200	5.000	200
		BS-03-BK-R	schwarz	12,7	5,8	200	5.000	200
		BS-03-GR-R	grau	12,7	5,8	200	5.000	5.000
		BS-03-WH-R	weiß	12,7	5,8	200	5.000	5.000
		BS-03-BR-R	braun	12,7	5,8	200	5.000	5.000
		BS-29-CL-A	klar	19,8	6,4	98	2.940	98
		BS-29-BK-A	schwarz	19,8	6,4	98	2.940	98
		BS-29-BR-A	braun	19,8	6,4	98	2.940	2.940
		BS-04-CL-R	klar	19,8	9,7	1	2.000	100
		BS-04-BK-R	schwarz	19,8	9,7	1	2.000	100
		BS-04-GR-R	grau	19,8	9,7	1	2.000	2.000
		BS-04-BR-R	braun	19,8	9,7	1	2.000	2.000
		BS-19-CL-R	klar	20,6	7,6	98	2.646	98
		BS-19-BK-R	schwarz	20,6	7,6	98	2.646	98
		BS-19-GR-R	grau	20,6	7,6	98	2.646	2.646
		BS-19-BR-R	braun	20,6	7,6	98	2.646	2.646
		BS-36-CL-R	klar	25,4	4,6	55	2.310	2.310
		BS-36-BK-R	schwarz	25,4	4,6	55	2.310	55
		BS-36-GR-R	grau	25,4	4,6	55	2.310	2.310

Gehäusezubehör