


# ELEGANT Tisch-/Wandgehäuse

## Technische Daten

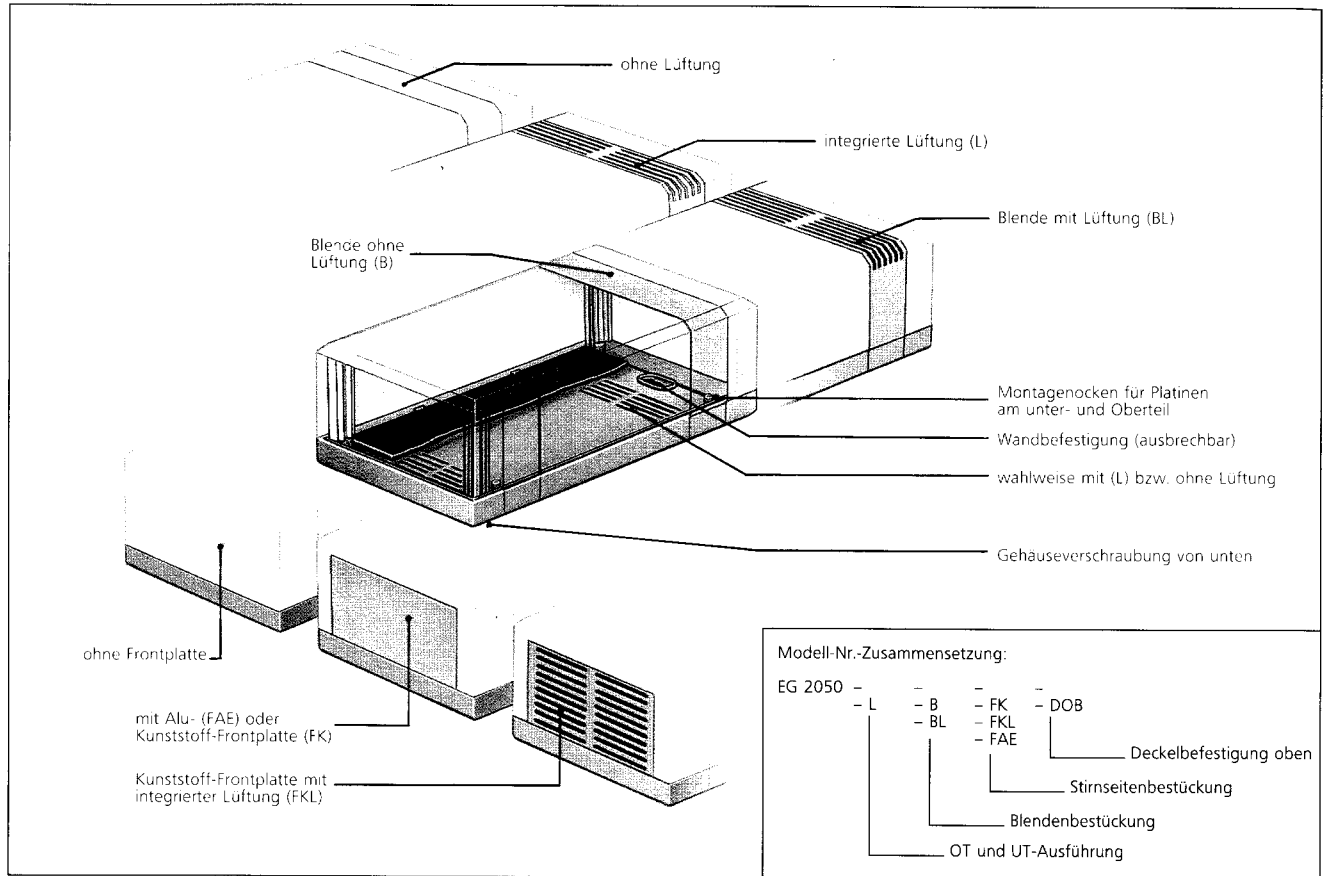

### Gehäusematerial: schlagfestes Polystyrol

Materialeigenschaften siehe Seite 32–33.

**Farbe:** Oberteil – hellgrau – ähnlich RAL 7035  
 Unterteil – achatgrau – ähnlich RAL 7038  
 Frontplatten – achatgrau – ähnlich RAL 7038  
 Blenden – achatgrau – ähnlich RAL 7038

**Oberfläche:** Deckelfläche Struktur, Seiten glatt

### Technische Merkmale für EG 12..., EG 15..., EG 20...:

**Verschraubung:** von unten mit 4 Schrauben, alternativ Deckelbefestigung von oben (DOB) gebohrt mit M 3.

**Platinenmontage:** Befestigung mit selbstformenden Schrauben auf Montagenocken die im Unter- und Oberteil vorhanden sind. Weiterhin sind Einschubnuten für senkrecht stehende Platinen vorhanden. Bei der Grundfläche 112 x 200 ist die Nockenordnung speziell auf die Europakarte 100 x 160 mm auch mit Steckverbinder, ausgelegt.

**Wandmontage:** Standard von innen durch 2 Schlüssellöcher; hierfür sind Abdeckkappen im Zubehör vorhanden. Modell EG-AK (siehe Seite 417).

Alle Lüftungsversionen sind werkzeugmäßig eingespritzt.

**Sonderausführungen:** IP = Dichtung; FKL = Frontplatte Kunststoff mit Lüftung, FAE = Frontplatte Aluminium eloxiert. Die aufgesteckten Blenden lassen sich auch bei verschraubtem Gehäuse abnehmen.

**Zubehör gegen Mehrpreis:** Wandlaschen (EG-WL), 1 Satz = 4 Stck., Schraubenabdeckung (EG-SA) 1 Satz = 4 Stck., Abdeckkappen für innere Wandbefestigungspunkte (EG-AK) 1 Satz = 2 Stck.


EG...F: Oberteil mit 1 mm tiefer Folientastaturfläche.

EG...FL: Oberteil mit 1 mm tiefer Folientastaturfläche, Unterteil mit Lüftung.

**NEU**

# ELEGANT

## Modell EG 15...

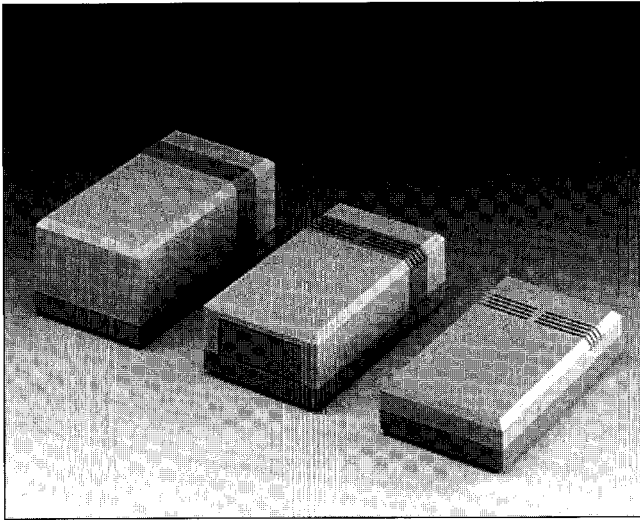

### Bestell-Bezeichnung


Modell	Best.-Nr.	Außenmaße in mm		
		L	B	H
EG 1530 *	<b>32153000</b>	150	82	30
EG 1530 L*	<b>32153010</b>	150	82	30
EG 1530 B	<b>32153030</b>	150	82	30
EG 1530 L-BL	<b>32153020</b>	150	82	30
EG 1530 F	<b>32153062</b>	150	82	31
EG 1530 FL	<b>32153067</b>	150	82	31
EG 1545 *	<b>32154500</b>	150	82	45
EG 1545 L*	<b>32154510</b>	150	82	45
EG 1545 B	<b>32154530</b>	150	82	45
EG 1545 L-BL	<b>32154520</b>	150	82	45
EG 1545 FK	<b>32154540</b>	150	82	45
EG 1545 BFK	<b>32154550</b>	150	82	45
EG 1545 F	<b>32154563</b>	150	82	46
EG 1545 FL	<b>32154567</b>	150	82	46
EG 1560 *	<b>32126002</b>	150	82	60
EG 1560 L*	<b>32156010</b>	150	82	60
EG 1560 B	<b>32156030</b>	150	82	60
EG 1560 L-BL	<b>32156020</b>	150	82	60
EG 1560 FK	<b>32156040</b>	150	82	60
EG 1560 BFK	<b>32156050</b>	150	82	60
EG 1560 F	<b>32156062</b>	150	82	61
EG 1560 FL	<b>32156067</b>	150	82	61

Weitere Maße siehe Zeichnung Seite 419.

„Generell **ohne** Gewindebuchsen.“

\* Aufgrund der möglichen Typenvielfalt werden nur die mit \* gekennzeichneten Typen als Lagertypen geführt. Alle anderen Typen werden bei Bestellung gefertigt.

## Modell EG 20...

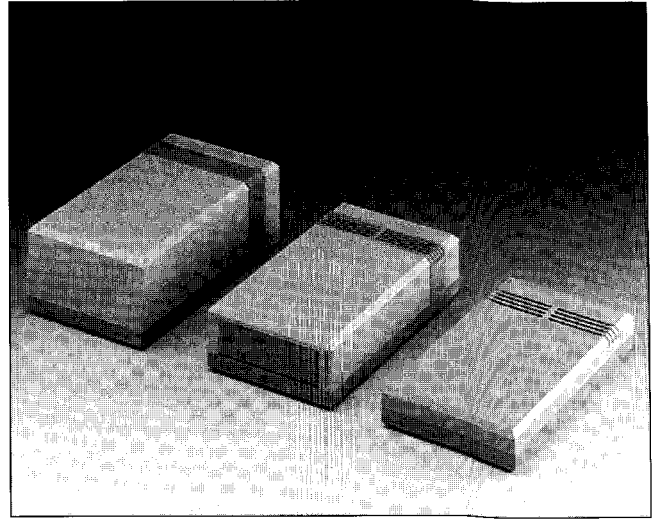

### Bestell-Bezeichnung


Modell	Best.-Nr.	Außenmaße in mm		
		L	B	H
EG 2030 *	<b>32203000</b>	200	112	30
EG 2030 L*	<b>32203010</b>	200	112	30
EG 2030 B	<b>32203030</b>	200	112	30
EG 2030 L-BL	<b>32203020</b>	200	112	30
EG 2030 F	<b>32203062</b>	200	112	31
EG 2030 FL	<b>32203067</b>	200	112	31
EG 2050 *	<b>32205000</b>	200	112	50
EG 2050 L*	<b>32205010</b>	200	112	50
EG 2050 B	<b>32205030</b>	200	112	50
EG 2050 L-BL	<b>32205020</b>	200	112	50
EG 2050 FK	<b>32205040</b>	200	112	50
EG 2050 BFK	<b>32205050</b>	200	112	50
EG 2050 F	<b>32205062</b>	200	112	51
EG 2050 FL	<b>32205067</b>	200	112	51
EG 2070 *	<b>32207000</b>	200	112	70
EG 2070 L*	<b>32207010</b>	200	112	70
EG 2070 B	<b>32207030</b>	200	112	70
EG 2070 L-BL	<b>32207020</b>	200	112	70
EG 2070 FK	<b>32207040</b>	200	112	70
EG 2070 BFK	<b>32207050</b>	200	112	70
EG 2070 F	<b>32207063</b>	200	112	71
EG 2070 FL	<b>32207067</b>	200	112	71

Weitere Maße siehe Zeichnung Seite 419.

„Generell **ohne** Gewindebuchsen.“


\* Aufgrund der möglichen Typenvielfalt werden nur die mit \* gekennzeichneten Typen als Lagertypen geführt. Alle anderen Typen werden bei Bestellung gefertigt.

**Zeichnungen und Maßtabellen**

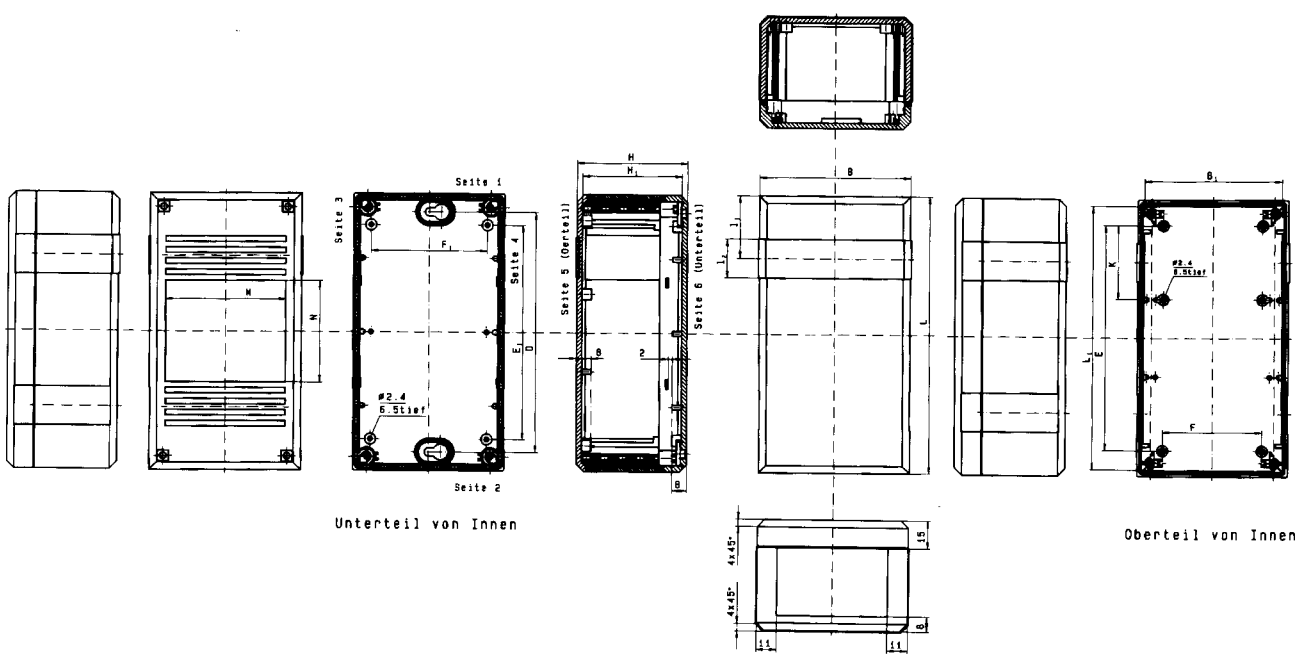

Modell	L	L1	B	B1	H	H1	E	E1	F	F1	D	K	l1	l2	M	N	Wahlweise m. Frontplatte
EG 1030	100	95	54	49	30	25	66	66	39	39	-	-	27	17	37	24	
EG 1040	100	95	54	49	40	35	66	66	39	39	-	-	27	17	37	24	
EG 1230	125	117,8	67	59,8	30	24	97	86	39	48	105	30	29	21	50	40	
EG 1240	125	117,8	67	59,8	40	34	97	86	39	48	105	30	29	21	50	40	X
EG 1250	125	117,8	67	59,8	50	44	97	86	39	48	105	30	29	21	50	40	X
EG 1530	150	142,8	82	74,8	30	24	122	116	54	63	130	40	34	21	65	55	
EG 1545	150	142,8	82	74,8	45	39	122	116	54	63	130	40	34	21	65	55	X
EG 1560	150	142,8	82	74,8	60	54	122	116	54	63	130	40	34	21	65	55	X
EG 2030	200	192,8	112	104,8	30	24	172	153,7*	84	88,9	180	44	36	25	95	97,4	
EG 2050	200	192,8	112	104,8	50	44	172	153,7*	84	88,9	180	44	36	25	95	97,4	X
EG 2070	200	192,8	112	104,8	70	64	172	153,7*	84	88,9	180	44	36	25	95	97,4	X

\* 7 mm über Mitte nach oben

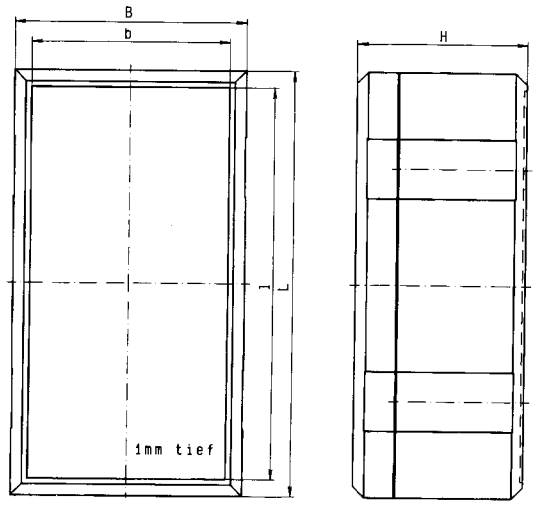

Modell	L	l	B	b	H
EG 1230 F (L)	125	113	67	55	31
EG 1240 F (L)	125	113	67	55	41
EG 1250 F (L)	125	113	67	55	51
EG 1530 F (L)	150	138	82	70	31
EG 1545 F (L)	150	138	82	70	46
EG 1560 F (L)	150	138	82	70	61
EG 2030 F (L)	200	188	112	100	31
EG 2050 F (L)	200	188	112	100	51
EG 2070 F (L)	200	188	112	100	71