 
 
 



# COMPACT-Verbindungsdoosenklemmen und Befestigungsadapter Serie 2273

PUSH WIRE®


0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> „e“   AWG 18 - 14 „e“ 450 V/4 kV/2 I <sub>N</sub> 24 A  11 mm / 0.43 in	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> „e“   AWG 18 - 14 „e“ 450 V/4 kV/2 I <sub>N</sub> 24 A  11 mm / 0.43 in	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> „e“   AWG 18 - 14 „e“ 450 V/4 kV/2 I <sub>N</sub> 24 A  11 mm / 0.43 in
---	---	---




Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE
<b>COMPACT-Verbindungsdoosenklemme,</b> 2-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe weiß	<b>COMPACT-Verbindungsdoosenklemme,</b> 3-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe orange	<b>COMPACT-Verbindungsdoosenklemme,</b> 4-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe rot
<b>2273-202</b> 1000 (10x100)	<b>2273-203</b> 1000 (10x100)	<b>2273-204</b> 1000 (10x100)

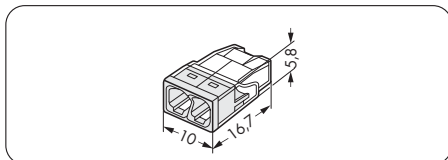


Abmessungen in mm

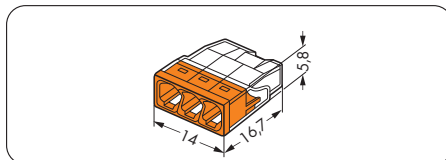


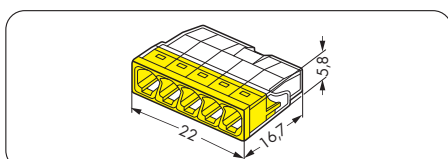
Abmessungen in mm

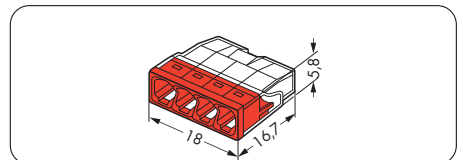


Abmessungen in mm

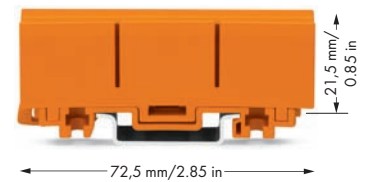

Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE	Bestellnr. VPE
<b>COMPACT-Verbindungsdoosenklemme,</b> 5-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe gelb	<b>COMPACT-Verbindungsdoosenklemme,</b> 6-Leiter-Klemme, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe lichtgrau	<b>Befestigungsadapter,</b> für ein- (14 mm) und zweireihige (18,5 mm) Klemmen
<b>2273-205</b> 1000 (10x100)	<b>2273-208</b> 500 (10x50)	 orange <b>2273-500</b> 50 (5x10)



Abmessungen in mm

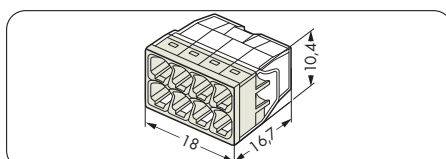

Abmessungen in mm

Die Zulassungstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.