


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
169-22750

IWS7.5

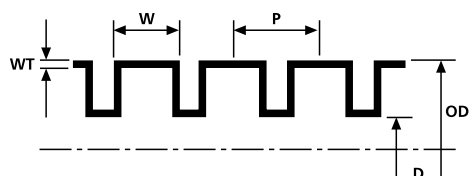

Produktgruppe	Wellrohre
Produktfamilie	IWS Polyamid 6
Material	Polyamid 6 (PA6)
Farbe	Schwarz (BK)
Außen Ø (OD)	10,0 mm
Betriebstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB, FMVSS 302
Halogenfrei	Ja
Innen Ø (ID)	6,7 mm
Länge (L)	50 m
Min. Biegeradius (R)	13 mm
Ø D	6,7 mm
Nennmaß Ø	7,5 mm

HF ✓

RoHS ✓