




**Befestigungssockel selbstklebend**

- RA-Serie mit Rundbügel
- RB-Serie mit Flachbügel

**Hauptmerkmale**


Diese selbstklebenden Befestigungssockel dienen der schnellen und bequemen Befestigung von Schläuchen, Leitungen oder Kabelbündeln ohne den zusätzlichen Einsatz von Kabelbindern. Mit unterschiedlichen Bügelgeometrien ist die RA-/RB-Serie für eine Vielzahl von Bündelgütern geeignet.

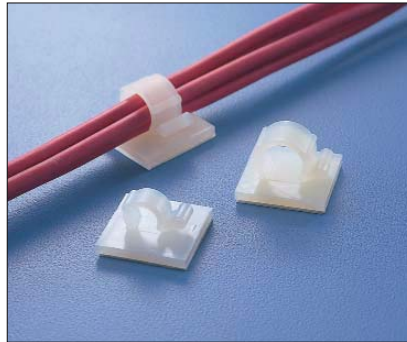

Befestigungssockel RA-Serie - schnelle Montage durch einfache Handhabung.


**Anwendungen**

Diese Befestigungssockel werden an schwer zugänglichen Stellen bevorzugt, da das Bündelgut direkt durch einen Bügel am Sockel gehalten wird.

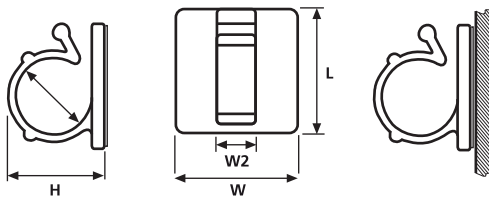

Befestigungssockel RA3-18

Weitere Informationen über Klebertypen siehe Seite 154.

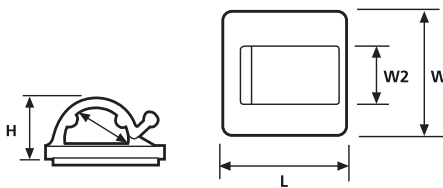

Befestigungssockel RB5-14

Materialdaten	
Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Betriebstemperatur	<b>-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)</b>



Technische Daten									
Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Breite (W2)	Höhe (H)	Bündel Ø max.	Material	Farbe	Kleber
151-13018	RA3	13,0	13,0	5,0	5,0	3,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-13019	RA6	19,0	19,0	5,0	9,0	6,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-13020	RA9	19,0	19,0	7,5	12,5	9,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-13021	RA13	25,0	25,0	10,0	16,5	13,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-13119	RA18	28,5	28,5	10,0	23,0	18,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-14059	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-14000	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk
151-13606	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-13601	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk
151-00505	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-00502	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.