


## Datenblatt | Artikelnummer: 726-141

Rangierwabe; Aufdruck 1-32; Kammerfarben einheitlich blau;  
Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für  
Anwendungen Ex i geeignet; 32-polig

[www.wago.com/726-141](http://www.wago.com/726-141)

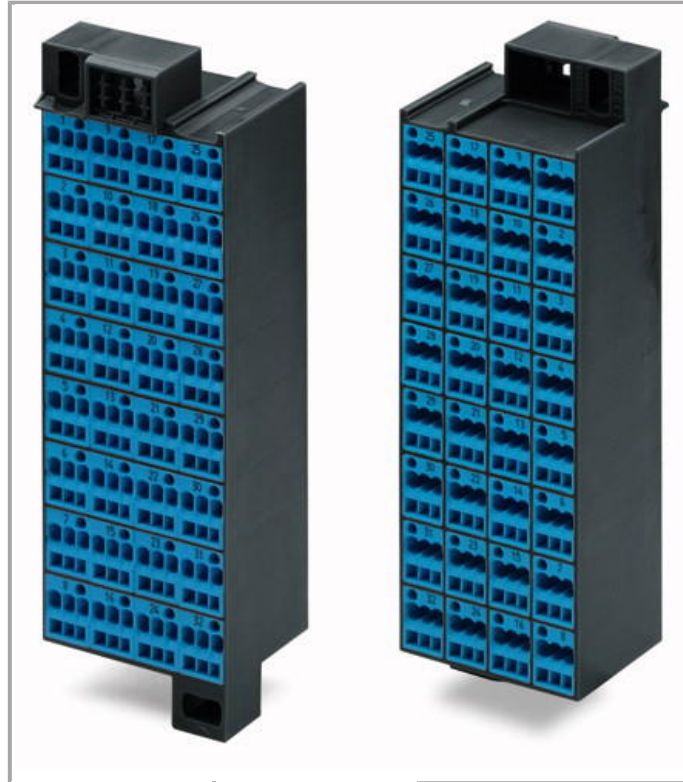

RoHS  
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farbe: ■

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

#### Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®



Anzahl Anschlussstellen	Anschlusstyp	3
Betätigungsart		Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe		Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge		8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Anschlusstyp 2		Seite 2
Anzahl Anschlussstellen		3
Polzahl		32
Verdrahtungsart		Frontverdrahtung

### Geometrische Daten

Breite		44 mm / 1.732 inch
Höhe		132 mm / 5.197 inch
Tiefe		36,5 mm / 1.437 inch

### Mechanische Daten

Aufdruck		Aufdruck 1-32
----------	--	---------------

### Werkstoffdaten

Farbe		dunkelgrau
Brandlast		2.845 MJ
Gewicht		168 g

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland		DE
GTIN		4044918455244
Zolltarifnummer		85369010000
Produktgruppe		12 (Rangiersysteme und Anschlussblöcke)
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
eCl@ss 8.0		27-24-26-08
ETIM 6.0		EC001604
ETIM 5.0		EC001604

### Zulassungen / Zertifikate

#### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143



KEMA/KEUR

71-100850





DEKRA Certification B.V.

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Passende Produkte

Aderendhülse

	<b>Art-Nr.: 216-123</b> Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-123">www.wago.com/216-123</a>
	<b>Art-Nr.: 216-202</b> Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>

Beschriftungsmaterial

	<b>Art-Nr.: 209-185</b> Adapter	<a href="http://www.wago.com/209-185">www.wago.com/209-185</a>
	<b>Art-Nr.: 209-500/209-035</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-500/209-035">www.wago.com/209-500/209-035</a>
	<b>Art-Nr.: 209-501</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-501">www.wago.com/209-501</a>
	<b>Art-Nr.: 209-501/000-002</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-501/000-002">www.wago.com/209-501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 209-501/000-005</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-501/000-005">www.wago.com/209-501/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 209-501/000-006</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-501/000-006">www.wago.com/209-501/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 209-501/000-007</b> WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/209-501/000-007">www.wago.com/209-501/000-007</a>



**Art-Nr.: 209-501/000-012**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-012](http://www.wago.com/209-501/000-012)



**Art-Nr.: 209-501/000-017**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-017](http://www.wago.com/209-501/000-017)



**Art-Nr.: 209-501/000-023**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-023](http://www.wago.com/209-501/000-023)



**Art-Nr.: 209-501/000-024**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/209-501/000-024](http://www.wago.com/209-501/000-024)



**Art-Nr.: 209-502**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/209-502](http://www.wago.com/209-502)



**Art-Nr.: 209-566**  
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/209-566](http://www.wago.com/209-566)



**Art-Nr.: 210-612**  
Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend

[www.wago.com/210-612](http://www.wago.com/210-612)



**Art-Nr.: 726-905**  
Adapter

[www.wago.com/726-905](http://www.wago.com/726-905)

#### Werkzeug



**Art-Nr.: 210-719**  
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

#### Brücker



**Art-Nr.: 709-107**  
Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse

[www.wago.com/709-107](http://www.wago.com/709-107)

#### Isolierungs-Stopp



**Art-Nr.: 726-901**  
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm<sup>2</sup> "e" (0,14 mm<sup>2</sup> "f"); 4 x 3 Stück / Strang

[www.wago.com/726-901](http://www.wago.com/726-901)



**Art-Nr.: 726-906**  
Isolierungsstopp; 0,25 mm<sup>2</sup> "e"; 0,14 - 0,25 mm<sup>2</sup> "f"; 4 x 3 Stück / Strang

[www.wago.com/726-906](http://www.wago.com/726-906)



**Art-Nr.: 726-907**  
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup> "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang

[www.wago.com/726-907](http://www.wago.com/726-907)

#### Allgemeines Zubehör



**Art-Nr.: 726-902**  
Adapter

[www.wago.com/726-902](http://www.wago.com/726-902)



**Art-Nr.: 726-903**  
Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage

[www.wago.com/726-903](http://www.wago.com/726-903)



Art-Nr.: 726-904

Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul

[www.wago.com/726-904](http://www.wago.com/726-904)

---

#### Prüfen und Messen



Art-Nr.: 210-137

Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

#### Downloads

#### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

726-141

Oct 18, 2017

DOC  
25,6 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.