


Datenblatt | Artikelnummer: 726-142

Rangierwabe; Aufdruck 33-64; Kammerfarben einheitlich blau;
Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für
Anwendungen Ex i geeignet; 32-polig

www.wago.com/726-142

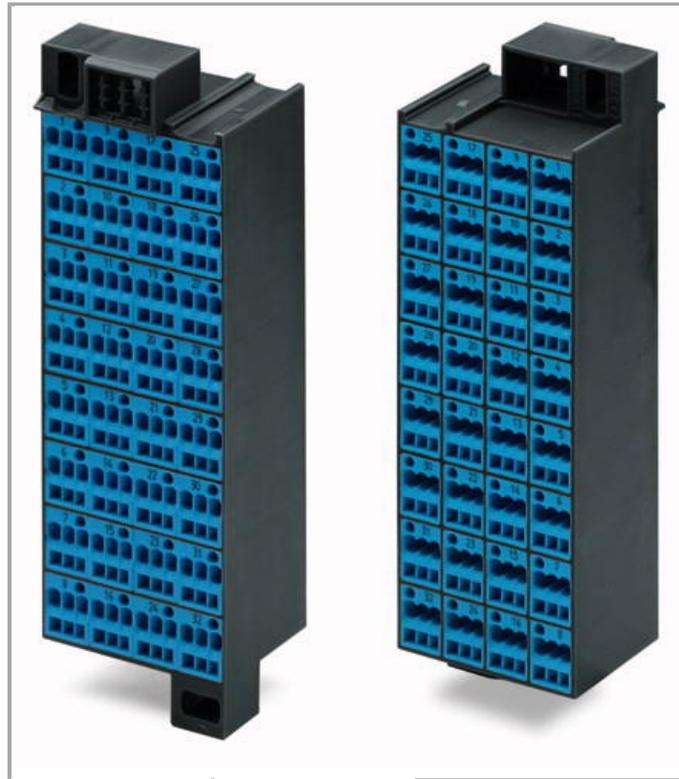

RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®



Anzahl Anschlussstellen	Anschlusstyp	3
Betätigungsart		Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe		Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge		8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Anschlusstyp 2		Seite 2
Anzahl Anschlussstellen		3
Polzahl		32
Verdrahtungsart		Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite		44 mm / 1.732 inch
Höhe		132 mm / 5.197 inch
Tiefe		36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten

Aufdruck		Aufdruck 33-64
----------	--	----------------

Werkstoffdaten

Farbe		dunkelgrau
Brandlast		2.845 MJ
Gewicht		165.9 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland		DE
GTIN		4044918455268
Zolltarifnummer		85369010000
Produktgruppe		12 (Rangiersysteme und Anschlussblöcke)
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
eCl@ss 8.0		27-24-26-08
ETIM 6.0		EC001604
ETIM 5.0		EC001604

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143



KEMA/KEUR

71-100850



DEKRA Certification B.V.

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Passende Produkte

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 210-137 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung	www.wago.com/210-137
--	---	--

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 209-185 Adapter	www.wago.com/209-185
	Art-Nr.: 209-500/209-035 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/209-500/209-035
	Art-Nr.: 209-501 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501
	Art-Nr.: 209-501/000-002 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-002
	Art-Nr.: 209-501/000-005 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-005
	Art-Nr.: 209-501/000-006 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-006
	Art-Nr.: 209-501/000-007 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-007
	Art-Nr.: 209-501/000-012 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-012



Art-Nr.: 209-501/000-017
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-017



Art-Nr.: 209-501/000-023
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-023



Art-Nr.: 209-501/000-024
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-024



Art-Nr.: 209-502
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/209-502



Art-Nr.: 209-566
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/209-566



Art-Nr.: 210-612
Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-612



Art-Nr.: 726-905
Adapter

www.wago.com/726-905

Aderendhülse



Art-Nr.: 216-123
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-123



Art-Nr.: 216-202
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-202

Isolierungs-Stopp



Art-Nr.: 726-901
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 4 x 3 Stück / Strang

www.wago.com/726-901



Art-Nr.: 726-906
Isolierungsstopp; 0,25 mm² "e"; 0,14 - 0,25 mm² "f"; 4 x 3 Stück / Strang

www.wago.com/726-906



Art-Nr.: 726-907
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm² "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang

www.wago.com/726-907

Werkzeug



Art-Nr.: 210-719
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

www.wago.com/210-719

Brücker



Art-Nr.: 709-107
Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse

www.wago.com/709-107

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 726-902
Adapter

www.wago.com/726-902



Art-Nr.: 726-903

Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage

www.wago.com/726-903



Art-Nr.: 726-904

Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul

www.wago.com/726-904

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-142

Oct 18, 2017

DOC
25,6 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.