


Datenblatt | Artikelnummer: 726-242

Rangierwabe; Aufdruck 33-64; Kammerfarben einheitlich blau;
Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für
Anwendungen Ex i geeignet; 32-polig

www.wago.com/726-242

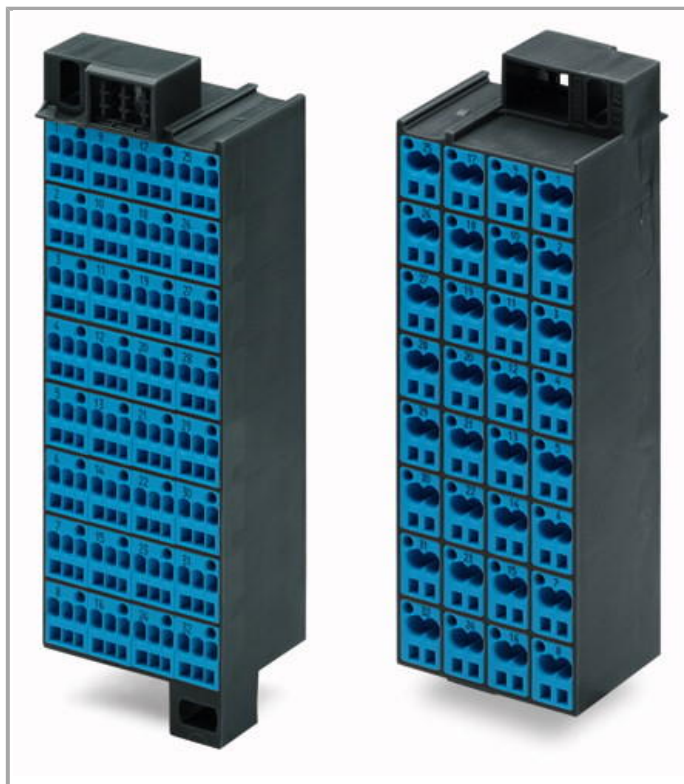

RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®

Anzahl Anschlussstellen	Anschlussstyp	3
Betätigungsart		Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe		Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge		8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Anschlussstyp 2		Seite 2
Anzahl Anschlussstellen		2
Polzahl		32
Verdrahtungsart		Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite		44 mm / 1.732 inch
Höhe		132 mm / 5.197 inch
Tiefe		36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten

Aufdruck		Aufdruck 33-64
----------	--	----------------

Werkstoffdaten

Farbe		dunkelgrau
Brandlast		2.941 MJ
Gewicht		182.89 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland		DE
GTIN		4044918979979
Zolltarifnummer		85369010000
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
eCl@ss 8.0		27-24-26-08
ETIM 6.0		EC001604
ETIM 5.0		EC001604

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen


Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143



KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

71-100850

UL-Zulassungen


Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Passende Produkte





Brücker

	Art-Nr.: 709-107 Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse	www.wago.com/709-107
--	---	--




Werkzeug

	Art-Nr.: 210-719 Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm	www.wago.com/210-719
--	--	--


Aderendhülse

	Art-Nr.: 216-104 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-104
	Art-Nr.: 216-123 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-123
	Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-202
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-204

Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 726-902 Adapter	www.wago.com/726-902
	Art-Nr.: 726-903 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage	www.wago.com/726-903
	Art-Nr.: 726-904 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul	www.wago.com/726-904

Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 726-901 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-901
--	--	--



Art-Nr.: 726-906
Isolierungsstopp; 0,25 mm² "e"; 0,14 - 0,25 mm² "f"; 4 x 3 Stück / Strang

www.wago.com/726-906



Art-Nr.: 726-907
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm² "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang

www.wago.com/726-907

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 209-185
Adapter

www.wago.com/209-185



Art-Nr.: 209-500/209-035
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/209-500/209-035



Art-Nr.: 209-501
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501



Art-Nr.: 209-501/000-002
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-002



Art-Nr.: 209-501/000-005
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-005



Art-Nr.: 209-501/000-006
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-006



Art-Nr.: 209-501/000-007
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-007



Art-Nr.: 209-501/000-012
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-012



Art-Nr.: 209-501/000-017
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-017



Art-Nr.: 209-501/000-023
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-023



Art-Nr.: 209-501/000-024
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-024



Art-Nr.: 209-502
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/209-502



Art-Nr.: 209-566
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

www.wago.com/209-566

Art-Nr.: 210-612
Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-612



Art-Nr.: 726-905
Adapter

www.wago.com/726-905

Prüfen und Messen



Art-Nr.: 210-137
Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung

www.wago.com/210-137

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-242

Oct 18, 2017

DOC
25,6 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.