

Datenblatt | Artikelnummer: 726-325

Rangierwabe; Aufdruck 1-32; Kammerfarben grau/weiß;

Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19"-
Gestelle; 180° gedreht; Schmale Bauform; 32-polig


www.wago.com/726-325



RoHS
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe: ■

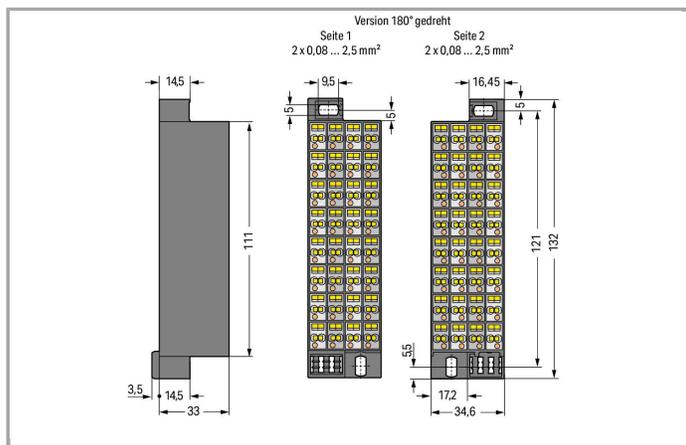

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp	3
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Anschlusstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen	3
Polzahl	32
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten

Bauform	schmale Bauform
Aufdruck	Aufdruck 1-32

Werkstoffdaten

Farbe	dunkelgrau
Brandlast	1.795 MJ
Gewicht	139.906 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918456081
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
eCl@ss 8.0	27-24-26-08
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100850

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Passende Produkte

Werkzeug



Art-Nr.: 210-719

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

www.wago.com/210-719

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 209-185 Adapter	www.wago.com/209-185
	Art-Nr.: 209-500/209-035 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/209-500/209-035
	Art-Nr.: 209-501 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501
	Art-Nr.: 209-501/000-002 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-002
	Art-Nr.: 209-501/000-005 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-005
	Art-Nr.: 209-501/000-006 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-006
	Art-Nr.: 209-501/000-007 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-007
	Art-Nr.: 209-501/000-012 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-012
	Art-Nr.: 209-501/000-017 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-017
	Art-Nr.: 209-501/000-023 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-023
	Art-Nr.: 209-501/000-024 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-024
	Art-Nr.: 209-502 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/209-502
	Art-Nr.: 209-566 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/209-566
	Art-Nr.: 210-612 Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-612
	Art-Nr.: 726-905 Adapter	www.wago.com/726-905

Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 726-901 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-901
	Art-Nr.: 726-906 Isolierungsstopp; 0,25 mm ² "e"; 0,14 - 0,25 mm ² "f"; 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-906
	Art-Nr.: 726-907 Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm ² "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-907

Aderendhülse

	Art-Nr.: 216-104 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-104
	Art-Nr.: 216-123 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-123
	Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-202
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt	www.wago.com/216-204

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 210-137 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung	www.wago.com/210-137
--	---	--

Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 726-902 Adapter	www.wago.com/726-902
	Art-Nr.: 726-903 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage	www.wago.com/726-903
	Art-Nr.: 726-904 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul	www.wago.com/726-904

Brücken

	Art-Nr.: 709-107 Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse	www.wago.com/709-107
--	---	--

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-325	Oct 18, 2017	DOC 26,1 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.