



Datenblatt | Artikelnummer: 726-821

Rangierwabe; Aufdruck 1-80; Kammerfarben grau/weiß;

Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 80-polig




www.wago.com/726-821

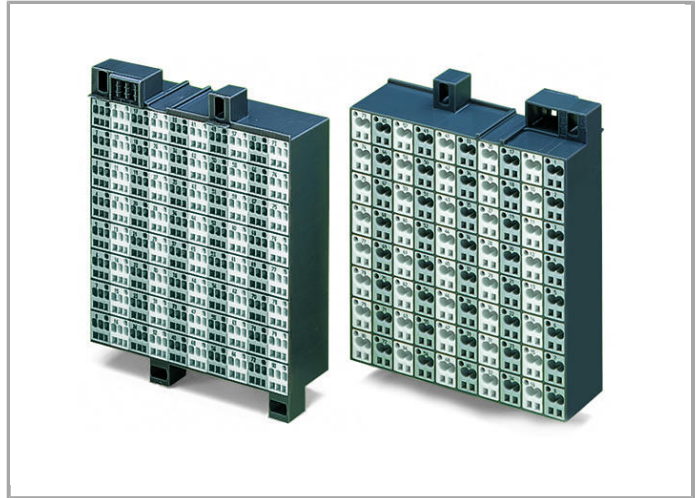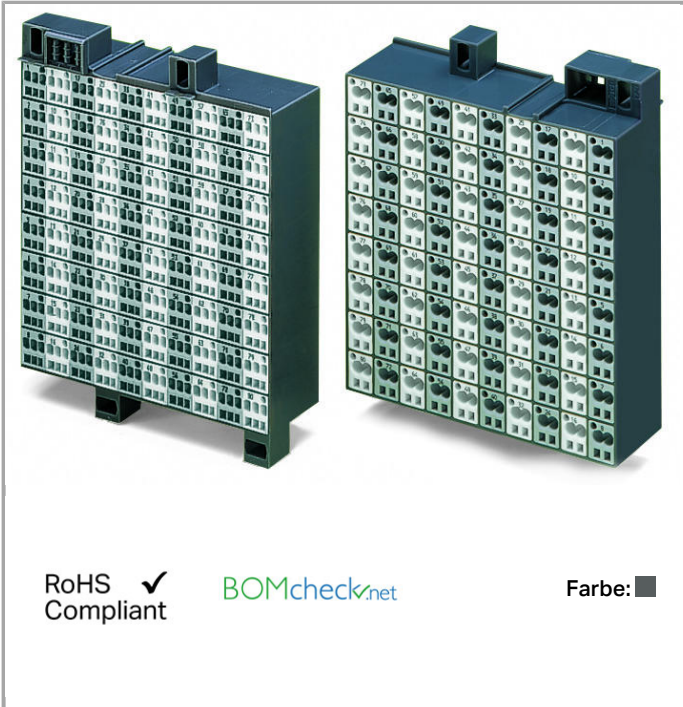

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

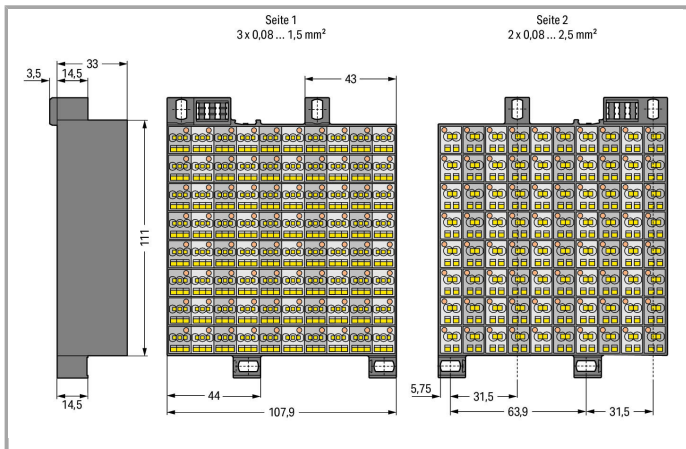

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp	3
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Anschlusstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen	2
Polzahl	80
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	107,9 mm / 4.248 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten

Aufdruck	Aufdruck 1-80
----------	---------------

Werkstoffdaten

Farbe	dunkelgrau
Brandlast	6.929 MJ
Gewicht	439.2 g

Kaufmännische Daten


Ursprungsland	DE
GTIN	4044918980128
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
eCl@ss 8.0	27-24-26-08
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100850

UL-Zulassungen




Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Passende Produkte

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 210-137 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung	www.wago.com/210-137
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 726-902 Adapter	www.wago.com/726-902
	Art-Nr.: 726-903 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage	www.wago.com/726-903
	Art-Nr.: 726-904 Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul	www.wago.com/726-904

Brücken

	Art-Nr.: 709-107 Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse	www.wago.com/709-107
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 726-901 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-901
	Art-Nr.: 726-906 Isolierungsstopp; 0,25 mm ² "e"; 0,14 - 0,25 mm ² "f"; 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-906



Art-Nr.: 726-907
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm² "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang

www.wago.com/726-907

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 209-185
Adapter

www.wago.com/209-185



Art-Nr.: 209-500/209-035
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-500/209-035



Art-Nr.: 209-501
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501



Art-Nr.: 209-501/000-002
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-002



Art-Nr.: 209-501/000-005
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-005



Art-Nr.: 209-501/000-006
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-006



Art-Nr.: 209-501/000-007
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-007



Art-Nr.: 209-501/000-012
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-012



Art-Nr.: 209-501/000-017
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-017



Art-Nr.: 209-501/000-023
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-023



Art-Nr.: 209-501/000-024
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-024



Art-Nr.: 209-502
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-502



Art-Nr.: 209-566
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-566



Art-Nr.: 210-612
Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-612

Art-Nr.: 726-905
Adapter

www.wago.com/726-905



Aderendhülse



Art-Nr.: 216-104

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104



Art-Nr.: 216-123

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-123



Art-Nr.: 216-202

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-202



Art-Nr.: 216-204

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-204

Werkzeug



Art-Nr.: 210-719

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

www.wago.com/210-719

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-821

Oct 18, 2017

DOC
25,1 kB

[Download](#)

smartDATA

CAD Daten

3D Download 726-821

[URL](#)

[Download](#)

Änderungen vorbehalten.