


Datenblatt | Artikelnummer: 726-841

Rangierwabe; Aufdruck 1-80; Kammerfarben einheitlich blau;
Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für
Anwendungen Ex i geeignet; 80-polig

www.wago.com/726-841

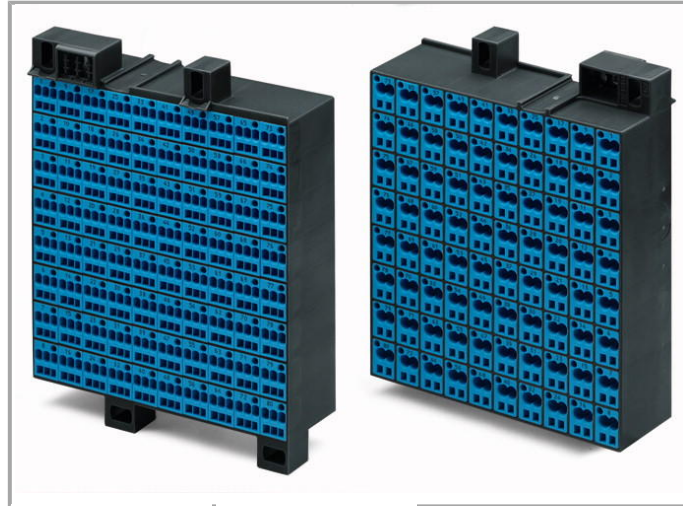

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) Δ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	Seite 1
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlussstyp	3
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch

Anschlusstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen	2
Polzahl	80
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	107,9 mm / 4.248 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten

Aufdruck	Aufdruck 1-80
----------	---------------

Werkstoffdaten

Farbe	dunkelgrau
Brandlast	6.929 MJ
Gewicht	441.36 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918980272
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
eCl@ss 8.0	27-24-26-08
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100850

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
------	-----------	-----------------






UL
UL International Germany GmbH

E45172

Passende Produkte

Isolierungs-Stopp

	Art-Nr.: 726-901 Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm ² "e" (0,14 mm ² "f"); 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-901
	Art-Nr.: 726-906 Isolierungsstopp; 0,25 mm ² "e"; 0,14 - 0,25 mm ² "f"; 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-906
	Art-Nr.: 726-907 Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm ² "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang	www.wago.com/726-907

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 210-137 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung	www.wago.com/210-137
--	---	--

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 209-185 Adapter	www.wago.com/209-185
	Art-Nr.: 209-500/209-035 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; X (100x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar	www.wago.com/209-500/209-035
	Art-Nr.: 209-501 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501
	Art-Nr.: 209-501/000-002 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-002
	Art-Nr.: 209-501/000-005 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-005
	Art-Nr.: 209-501/000-006 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-006
	Art-Nr.: 209-501/000-007 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-007
	Art-Nr.: 209-501/000-012 WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/209-501/000-012



Art-Nr.: 209-501/000-017
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-017



Art-Nr.: 209-501/000-023
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-023



Art-Nr.: 209-501/000-024
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

www.wago.com/209-501/000-024



Art-Nr.: 209-502
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-502



Art-Nr.: 209-566
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar

www.wago.com/209-566



Art-Nr.: 210-612
Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-612



Art-Nr.: 726-905
Adapter

www.wago.com/726-905

Brücker



Art-Nr.: 709-107
Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse

www.wago.com/709-107

Aderendhülse



Art-Nr.: 216-104
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104



Art-Nr.: 216-123
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-123



Art-Nr.: 216-202
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-202



Art-Nr.: 216-204
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-204

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 726-902
Adapter

www.wago.com/726-902



Art-Nr.: 726-903
Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsaufgabe

www.wago.com/726-903



Art-Nr.: 726-904
Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; isoliert; Zusatzmodul

www.wago.com/726-904

Werkzeug



Art-Nr.: 210-719

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm

www.wago.com/210-719

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-841	Oct 18, 2017	DOC 25,6 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 726-841	URL	Download
---------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.