



LEUCHTENKLEMMEN LK 980 RZ/ 2

Netzanschlussklemmen für Leuchten
mit Klemmfeder-Anschlüssen, 2-polig, mit Rastzapfen



Zulassung



Nennquerschnitt	mm ²	2,5	2,5	20-14 AWG 16 amp.
Nennspannung	V	450	450	600

Technische Angaben

Anschluss	extern 2 x 0,5 - 2,5 mm ² eindrätig, 2 x 0,75 - 2,5 mm ² mehrdrätig, 2 x 1,5 - 2,5 mm ² feindrätig verschweißt intern 1 x 0,5 - 1,5 mm ² und 1 x 0,5 - 2,5 mm ² eindrätig, 1 x 0,75 - 1,5 mm ² und 1 x 0,75 - 2,5 mm ² mehrdrätig Kondensator 1 x 0,5 - 0,75 mm ² eindrätig
Befestigung	in Bohrung Ø 3,5 mm für Blechdicke 0,475 - 1,2 mm
Isolierteil	Polyamid 6.6, weiß Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C Glühdrahttest - EN 60598: 960°C
Kontaktteil	Elektro-Kupfer oberflächengeschützt
Klemmfeder	Federstahl, rostfrei
Nennstrom	nach EN 60598: 16 A nach EN 60998: 24 A
Maximale Umgebungstemp.	T 110 °C
Abisolierlänge	8 mm (0,5 - 1,0 mm ²), 9 mm (1,5 - 2,5 mm ²), 9 mm (Kondensator)

Auf Anfrage


andere Bedruckungen

Varianten

LK 980/ 2	2-polige Leuchtenklemme
LK 980/ 3	3-polige Leuchtenklemme
LK 980/ 4	4-polige Leuchtenklemme
LK 980/ 5	5-polige Leuchtenklemme
LK 980 RZ/ 3	3-polige Leuchtenklemme mit Rastzapfen
LK 980 RZ/ 4	4-polige Leuchtenklemme mit Rastzapfen
LK 980 RZ/ 5	5-polige Leuchtenklemme mit Rastzapfen
930-00	1- bis 12-polige Blockklemme ohne Lösetaste
930-02	1- bis 12-polige Blockklemme mit 2 Lösetasten




Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht

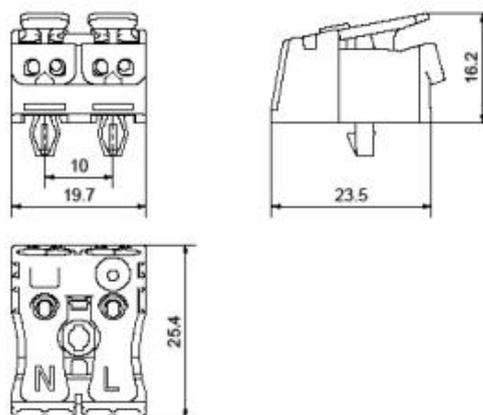

Bestellinformation

Artikel	Bestellnummer	VPE	Beschreibung
LK 980-01 RZ/ 2 B	045012	600	mit Bedruckung N L
LK 980-01 RZ/ 2	044012	600	ohne Bedruckung

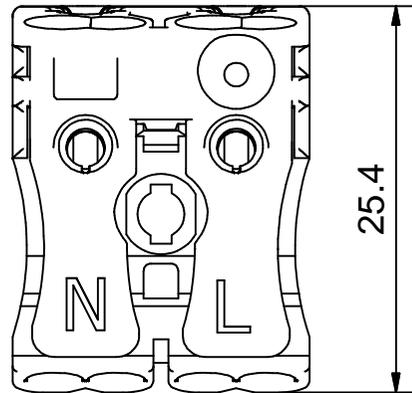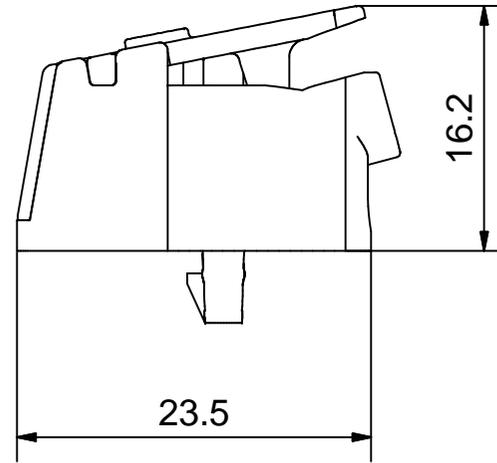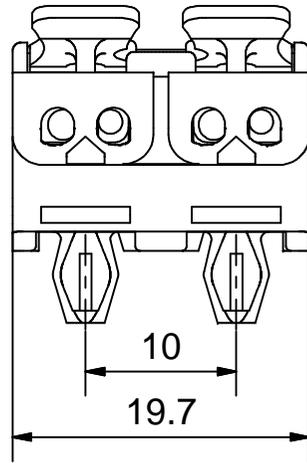

Maße ohne Toleranz nach DIN:		Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder im Original, noch kopiert dritten Personen oder Firmen zugänglich gemacht werden.		Maßstab 2:1		CAD - Zeichnung! NUR IN EDV ÄNDERN!	
Erstellt mit: Autodesk Inventor				Werkstoff		Oberfläche	
			Datum	Name	Benennung LK 980-01 RZ /2 Leuchtenklemme		
		Gezeichnet	05.10.2009	Blazevic			
		Kontrolliert					
		Norm					
				Zeichnungs-Nr.: K4-018-00		1	
				Art.-Nr.:		A4	
INDEX	ÄM - Nummer:	Datum	Name	Ers. f.	INDEX alt		