


Q-mount Montagesockel CTQM schraubbar

Der Zwei-Wege-Sockel Q-mount CTQM dient der sauberen und bequemen Führung von Kabeln und Leitungen. Er ist für Kabelbinder bis 5 mm Breite geeignet und wird mit einer Senkkopfschraube (Kopf \varnothing max. 8,0 mm) befestigt. Die Schraubbefestigung ist ideal, wenn die Montagefläche rau oder gewölbt und Kleben daher schwierig ist.

Mit ihren schlanken Abmessungen von 21 mm x 9,5 mm eignen sich die Q-mount CTQM auch für schmale Platzverhältnisse. Die gewölbte Aufnahme des CTQM fixiert das Kabel sicher im Sockel. Gleichzeitig verhindert sie ein Herausgleiten des Kabelbinders in vertikaler Position.



Q-Mount Montagesockel CTQM, schraubbar.

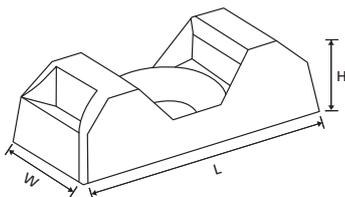

Q-mount Montagesockel CTQM

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA), Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe
151-10920	CTQM5	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Natur (NA)
151-10930	CTQM5	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.