


RoHS Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

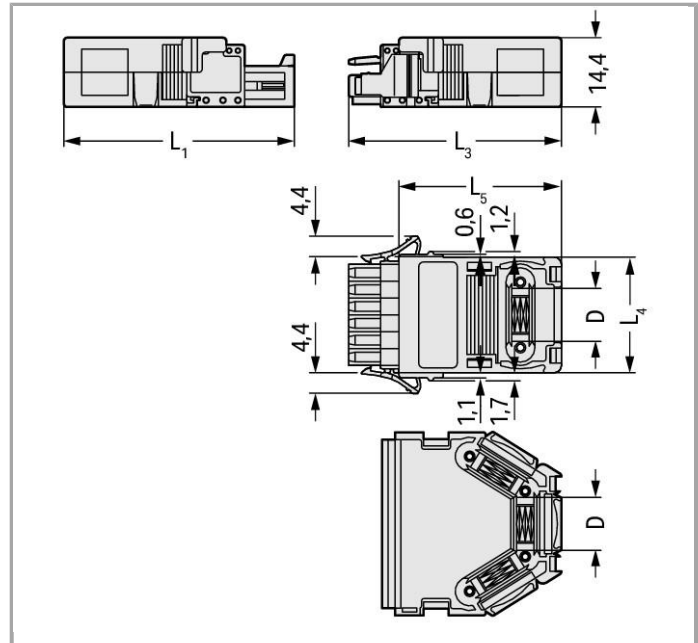

Artikelbeschreibung

- Nur für Kabelbinder geeignet
- Kabelbinderbreite max. 3,6 mm
- 1 x Kabelausgang hinten

Daten

Anschlussdaten

Polzahl	3
---------	---

Geometrische Daten

Breite	14,4 mm / 0.567 inch
Höhe	14,4 mm / 0.567 inch
Tiefe	32,7 mm / 1.287 inch

Werkstoffdaten

Farbe	orange
Brandlast	0.068 MJ
Gewicht	2.29 g




Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4017332593441
Zolltarifnummer	85389099990
Produktgruppe	3 (Multisteckersystem)
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000016Z

Downloads

smartDATA

CAD Daten

3D Download 734-633	URL	Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.