



Standard-Geflechtschlauch in Spenderboxen

• Helagaine HLB

Hauptmerkmale

Helagaine HLB deckt mit nur drei Größen einen vielseitigen Anwendungsbereich von 5 mm bis 54 mm Durchmesser ab. Helagaine HLB ist ein Polyestergeflechtschlauch, der sich durch die hohe Aufweirrate von mindestens 3:1 auszeichnet. So lassen sich große Durchmesserunterschiede einfach überbrücken, wie z. B. bei Steckern.


Die Schläuche werden als 10-m-Rollen in praktischen Spenderboxen geliefert, die für eine ordentliche Aufbewahrung sorgen und das Verschmutzen des Geflechtschlauches verhindern. Das problemlose Herausziehen des Schlauches aus der Spenderöffnung ist gewährleistet.

Anwendungen

Die praktische Spenderbox und das übersichtliche Sortiment mit seinen großen Anwendungsmöglichkeiten machen Helagaine HLB zum idealen Partner sowohl im Profibereich als auch zu Hause. So lassen sich z. B. Leitungen von Hi-Fi-Anlagen, Präsentations-Equipment oder Kabelstränge von Industrieanlagen bündeln. Neben einer sauberen Optik werden die Leitungen durch Helagaine HLB auch vor Abrieb geschützt.



Helagaine HLB – die Aufweirrate 3:1 macht es möglich: nur 3 Größen in der handlichen Spenderbox für fast alle gängigen Durchmesser.

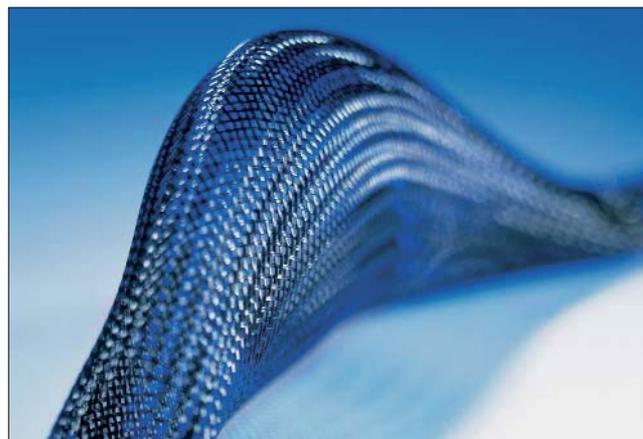

Der Geflechtschlauch Helagaine HLB deckt mit nur drei Größen einen vielseitigen Anwendungsbereich ab.



**Ablängen ohne
Ausfransen mit dem
Heißschneidegerät
HSG0, siehe Seite 412.**

Materialdaten

Material	Polyester (PET)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C, kurzfristig bis +220 °C
Schmelzpunkt	+250 °C



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Rollenlänge (m)
170-80150	HLB15	15	5	21	10
170-80250	HLB25	25	10	30	10
170-80350	HLB35	35	18	54	10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.