

Kabeltüllen für Ausgänge und Durchbrüche


Durchführungstüllen

Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.

Hauptmerkmale

- Schützt Kabel vor scharfen Kanten
- Bietet zusätzlich Zugentlastung
- Flexibel und leicht zu verarbeiten
- Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

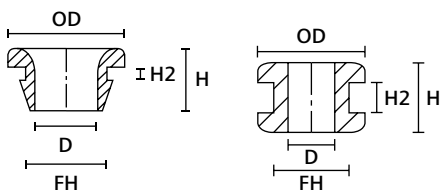

HV1502

 
 
Durchführungstülle
HV1201 - 1218 zur
Ansicht



Durchführungstüllen, auch für Langlöcher.

MATERIAL	PVC, flammwidrig (PVC-FR)	Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebs-temperatur	-30 °C bis +60 °C	
Härte Shore-A	55±5	70±5
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0	UL94 HB



TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Ø Befesti- gungsloch (FH)	Ø (D)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Ausführung	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	500 ST	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	2000 ST	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	2000 ST	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	2000 ST	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	2000 ST	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	2000 ST	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-02050
HV1303		15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-03030
HV1301		15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-03010
HV1302		15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-03020
HV1304		15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-03040
HV1305		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	500 ST	633-03050
		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	Rund	PVC-FR	Weiß (WH)	500 ST	633-03059

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Ø Befesti- gungsloch (FH)	Ø (D)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Ausführung	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	Rund	PVC-FR	Schwarz (BK)	1000 ST	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	Rund	PVC	Schwarz (BK)	2000 ST	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	oval	PVC-FR	Grau (GY)	500 ST	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	oval	PVC-FR	Grau (GY)	250 ST	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	oval	PVC-FR	Grau (GY)	250 ST	633-06088

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.