
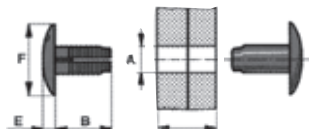


Rast-Nieten

Material: PA 6 (SK-01)

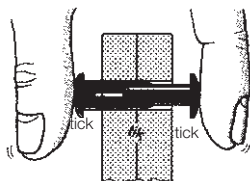

Form 1

Form 2

Artikel-Nr.	Form	Farbe	Montagelänge min. – max.	Maße A	B	E	F	MOQ Stück
096 0655 000 01	1	natur	5,7 – 7,3	5,5	5,4	1,7	10,0	500
096 0655 599 01	1	schwarz	5,7 – 7,3	5,5	5,4	1,7	10,0	500
096 0955 000 01	1	natur	8,9 – 12,9	5,5	8,5	1,7	10,0	500
096 0955 599 01	1	schwarz	8,9 – 12,9	5,5	8,5	1,7	10,0	500
096 1355 000 01	1	natur	12,8 – 20,5	5,5	12,4	1,7	10,0	500
096 1355 599 01	1	schwarz	12,8 – 20,5	5,5	12,4	1,7	10,0	500
096 2055 000 01	1	natur	20,2 – 34,4	5,5	19,8	1,7	10,0	500
096 2055 599 01	1	schwarz	20,2 – 34,4	5,5	19,8	1,7	10,0	500
096 0610 000 01	1	natur	5,7 – 7,3	7,0 – 7,2	5,4	1,7	10,0	500
096 0610 599 01	1	schwarz	5,7 – 7,3	7,0 – 7,2	5,4	1,7	10,0	500
096 0910 000 01	2	natur	8,9 – 12,9	7,0 – 7,2	8,5	1,7	10,0	500
096 0910 599 01	2	schwarz	8,9 – 12,9	7,0 – 7,2	8,5	1,7	10,0	500
096 1310 000 01	2	natur	12,8 – 20,5	7,0 – 7,2	12,4	1,7	10,0	500
096 1310 599 01	2	schwarz	12,8 – 20,5	7,0 – 7,2	12,4	1,7	10,0	500
096 2010 000 01	2	natur	20,2 – 34,4	7,0 – 7,2	19,8	1,7	10,0	500
096 2010 599 01	2	schwarz	20,2 – 34,4	7,0 – 7,2	19,8	1,7	10,0	500

Die Farben grau, blau, rot und gelb sind auf Anfrage lieferbar.

Es werden 2 Rastnieten für 1 Verbindung benötigt. (500 Stück = 250 Verbindungen)