


Spreiznieten – Rivets

Material: PA

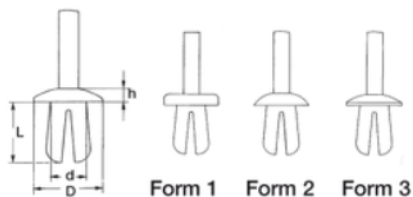

Achtung:
Die erforderlichen Loch- ϕ variieren mit Plattenstärken und -Material.
Bei dickeren Platten ist ein größerer Loch- ϕ erforderlich.

| Artikel-Nr. | Form | Farbe | Loch- ϕ | Plattenmaß | Maße | | | | SWZ- | MOQ Stück |
|--------------|------|---------|--------------|------------|------|------|------|-----|------|-----------|
| | | | | | d | D | L | h | | |
| 301-2282-000 | 2 | natur | 3,0 – 3,2 | 1,0 – 3,5 | 3,0 | 4,7 | 5,0 | 1,2 | 6 | 100 |
| 201-0756-000 | 2 | natur | 3,4 – 3,6 | 3,2 – 4,8 | 3,5 | 6,3 | 6,6 | 1,8 | 6 | 100 |
| 201-0756-001 | 2 | schwarz | 3,4 – 3,6 | 3,2 – 4,8 | 3,5 | 6,3 | 6,6 | 1,8 | 6 | 100 |
| 331-7005-000 | 3 | natur | 4,0 – 4,2 | 4,0 – 6,5 | 3,8 | 7,5 | 8,2 | 1,3 | 5 | 100 |
| 331-7005-001 | 3 | schwarz | 4,0 – 4,2 | 4,0 – 6,5 | 3,8 | 7,5 | 8,2 | 1,3 | 5 | 100 |
| 331-7006-000 | 2 | natur | 4,8 – 5,0 | 1,5 – 5,0 | 4,7 | 7,2 | 7,5 | 1,9 | 5 | 100 |
| 331-0123-000 | 2 | natur | 4,8 – 5,4 | 1,6 – 4,8 | 4,7 | 8,7 | 7,9 | 2,0 | 3 | 100 |
| 301-1283-000 | 3 | natur | 4,8 – 5,4 | 4,0 – 8,7 | 4,8 | 7,1 | 11,1 | 1,2 | 3 | 100 |
| 301-1283-001 | 3 | schwarz | 4,8 – 5,4 | 4,0 – 8,7 | 4,8 | 7,1 | 11,1 | 1,2 | 3 | 100 |
| 301-1911-001 | 2 | schwarz | 5,0 – 5,5 | 2,5 – 8,0 | 4,9 | 10,0 | 11,4 | 2,0 | 3 | 100 |
| 201-0494-000 | 1 | schwarz | 6,0 – 6,3 | 3,0 – 7,0 | 6,0 | 11,0 | 10,0 | 2,0 | | 100 |
| 301-0765-000 | 1 | natur | 6,4 – 7,0 | 5,5 – 9,5 | 6,2 | 11,0 | 12,3 | 2,0 | | 100 |
| 231-0444-000 | 3 | schwarz | 7,0 – 7,2 | 4,0 – 7,0 | 6,9 | 18,0 | 17,5 | 2,5 | | 100 |