




Datenblatt | Artikelnummer: 756-3201/120-050

Verbindungskabel; axial; 12-polig; 5 m; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); M23-Buchse axial

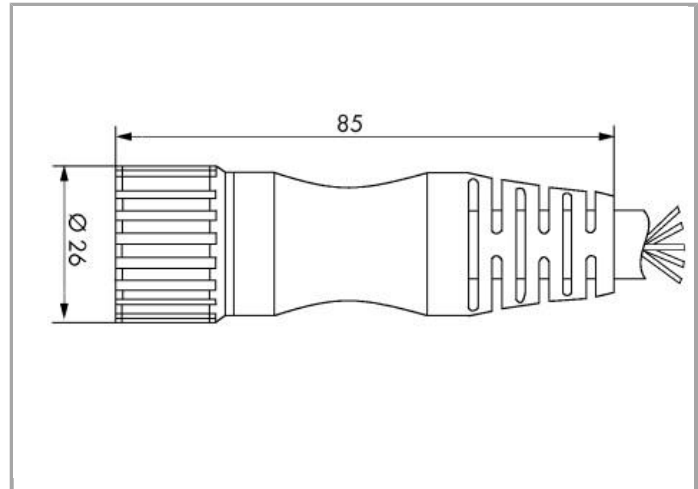

[www.wago.com/756-3201/120-050](http://www.wago.com/756-3201/120-050)

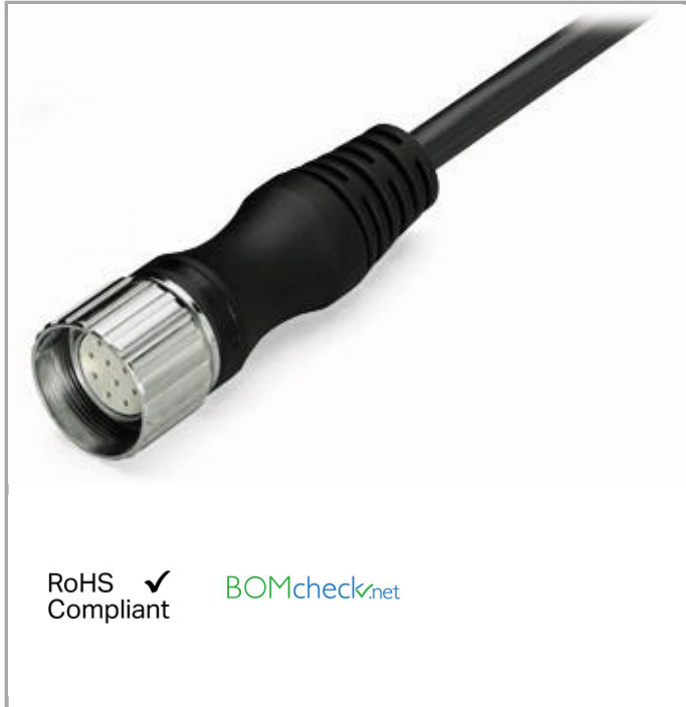

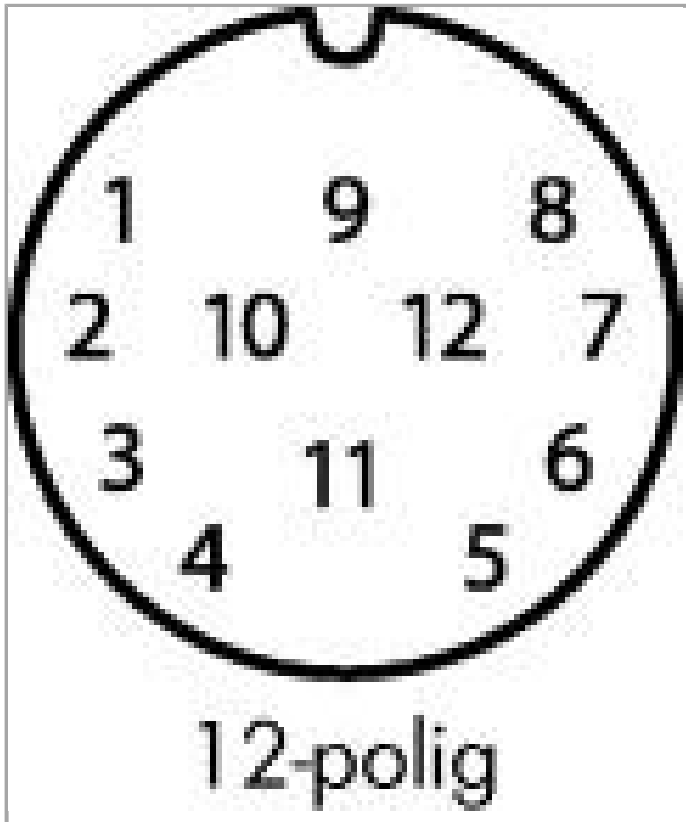

Pin 9, 11, 12: 1,00 mm<sup>2</sup>;  
Pin 1 - 8: 0,34 mm<sup>2</sup>

1 weiß	9 blau
2 grün	10 gebrückt mit 9
3 gelb	11 braun
4 grau	12 grün-gelb
5 grau/rosa	
6 rot/blau	
7 weiß/grün	
8 braun/grün	

## Daten

### Technische Daten

Anschlussausführung	M23-Buchse - offenes Leitungsende
Polzahl	12
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungslänge	5 m
Betriebsspannung	≤300 V
Betriebsstrom	8 A
Bemessungsstoßspannung	≥2,0 kV eff.

### Mechanische Daten

Biegezyklen	2
Schleppkettentauglichkeit	ja
Durchmesser der Mantelleitung	9 ... 9,6 mm
Gewicht	522 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +90 °C
Schutzart	IP67



## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918568883
Zolltarifnummer	85444290900
Produktgruppe	23 (I/O Passiv und Zubehör)
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
eCl@ss 8.0	27-27-92-18
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

## Downloads

### Dokumentation

#### Systembeschreibung

Sensor-/Aktorboxen, Allgemeine Produktinformationen	Jun 2, 2017	PDF 318,3 kB	Download
---	-------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.