




Datenblatt | Artikelnummer: 756-3201/120-100

Verbindungskabel; axial; 12-polig; 10 m; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); M23-Buchse axial

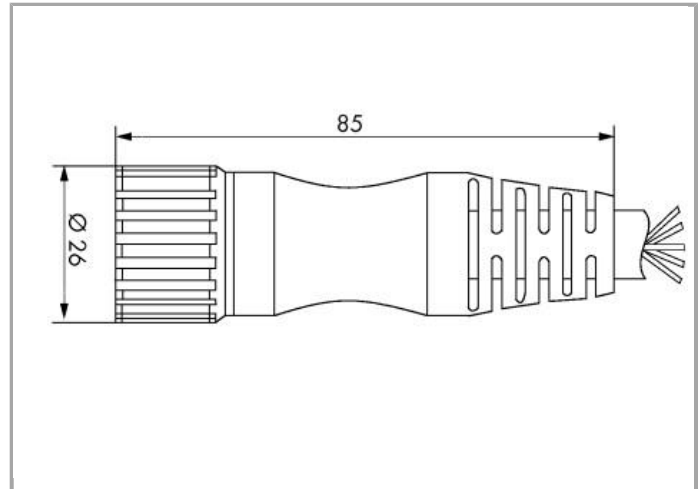

[www.wago.com/756-3201/120-100](http://www.wago.com/756-3201/120-100)

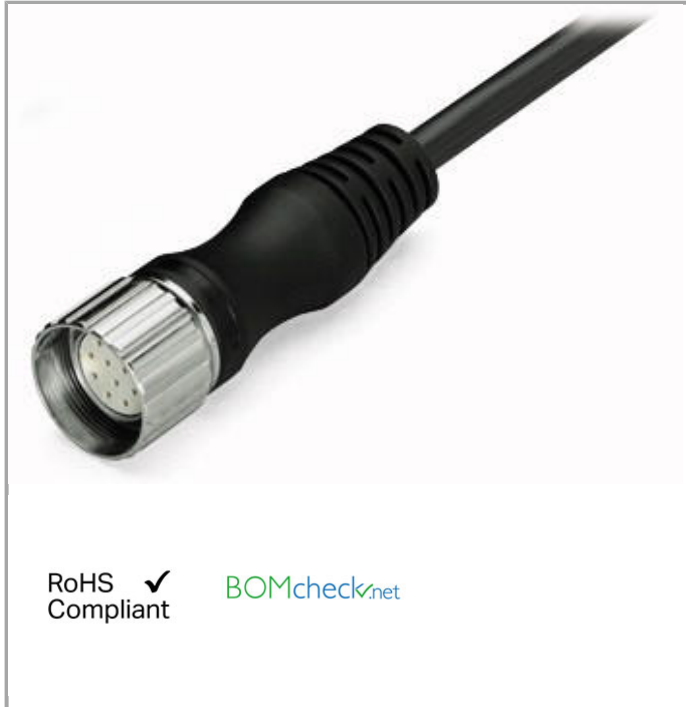

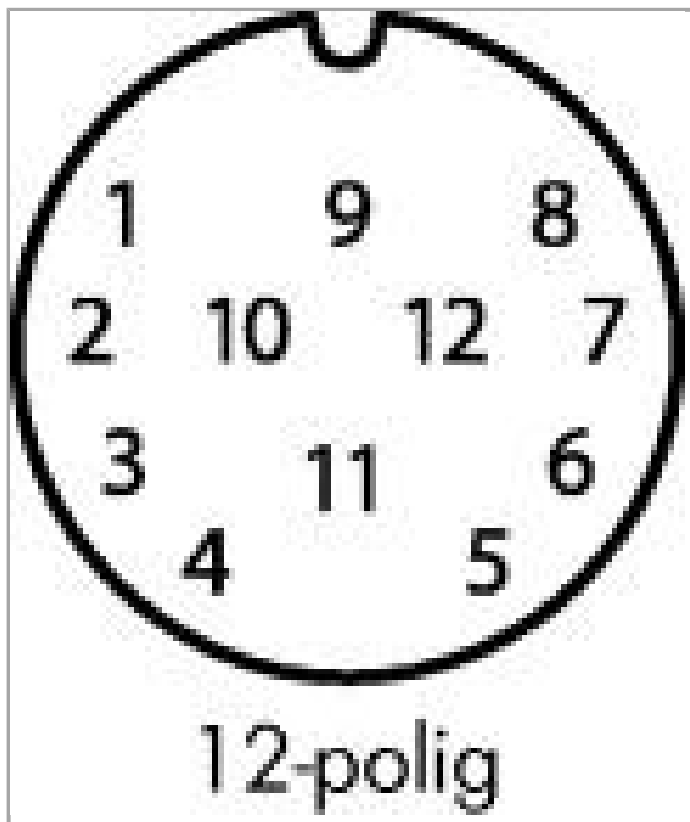

Pin 9, 11, 12: 1,00 mm<sup>2</sup>;  
 Pin 1 - 8: 0,34 mm<sup>2</sup>

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1 weiß       | 9 blau            |
| 2 grün       | 10 gebrückt mit 9 |
| 3 gelb       | 11 braun          |
| 4 grau       | 12 grün-gelb      |
| 5 grau/rosa  |                   |
| 6 rot/blau   |                   |
| 7 weiß/grün  |                   |
| 8 braun/grün |                   |

## Daten

### Technische Daten

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Anschlussausführung                          | M23-Buchse - offenes Leitungsende |
| Polzahl                                      | 12                                |
| Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0°                                |
| Leitungslänge                                | 10 m                              |
| Betriebsspannung                             | ≤300 V                            |
| Betriebsstrom                                | 8 A                               |
| Bemessungsstoßspannung                       | ≥2,0 kV eff.                      |

### Mechanische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Biegezyklen                   | 2            |
| Schleppkettentauglichkeit     | ja           |
| Durchmesser der Mantelleitung | 9 ... 9,6 mm |
| Gewicht                       | 1068 g       |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt | -25 ... +80 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend | -40 ... +90 °C |
| Schutzart                            | IP67           |



## Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Ursprungsland   | DE                          |
| GTIN            | 4044918568906               |
| Zolltarifnummer | 85444290900                 |
| Produktgruppe   | 23 (I/O Passiv und Zubehör) |
| eCl@ss 9.0      | 27-06-03-11                 |
| eCl@ss 8.0      | 27-27-92-18                 |
| ETIM 6.0        | EC001855                    |
| ETIM 5.0        | EC001855                    |

## Downloads

### Dokumentation

#### Systembeschreibung

|   |             |                 |          |
|---|-------------|-----------------|----------|
| Sensor-/Aktorboxen, Allgemeine Produktinformationen | Jun 2, 2017 | PDF<br>318,3 kB | Download |
|---|-------------|-----------------|----------|

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.