


G51PC

251-10309



Optimaler Schutz von Kabeln und Leitungen an Blechkanten.

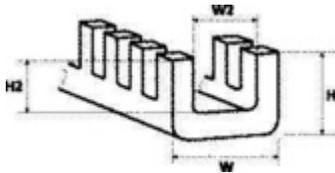

Der im U-Profil offen gezahnte, hochflexible Kantenschutz wird einfach an der Blechkante aufgelegt und ohne Verkleben „Paß-auf-Stoß“ verarbeitet. Mit der eng anliegenden Formschiene des Flexiform Kantenschutzes wird ein optisch sauberer, mechanischer Schutz erzielt.

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.

Basisdaten

Farbe

Natur (NA)

Label E-Number Norway

13 452 18

Menge (Verkaufseinheit / EDV)

1

Menge per

RO

Suchbegriff

G51P-C-PE-NA

Verpackungsinhalt

25

Logistik und Verpackungsdaten

EAN Code

4031026129907

Gewicht

0.38 kg

Inhalt je Karton (VPE)

0

Menge je Europalette

0

Mindestbestellmenge MOQ

1

Rollenlänge

25 m

Rollenlänge (imperial)

82 ft

UPC-Code

8930601620

Verpackungsinhalt (imperial)

82 ft

Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur

-30 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C (200 h)

Brandschutzeigenschaften

halogenfrei

Material

Polyethylen (PE)

Material Kurzbezeichnung

PE

ROHS Konformität

TRUE

Technische Daten

Blechdicke max.

3.4

Blechdicke max. (imperial)

.134 "

Blechdicke min.

2.2

Blechdicke min. (imperial)

.087 "

Breite W

5.7

Breite W (imperial)

.224 "

Breite W2

3.5

Breite W2 (imperial)

.138 "

ETIM30Key

EC000879

Höhe H

4.3

Höhe H (imperial)

.169 "

Höhe H2

2.7

Höhe H2 (imperial)

.106 "