


G51PD

251-10409



Optimaler Schutz von Kabeln und Leitungen an Blechkanten.

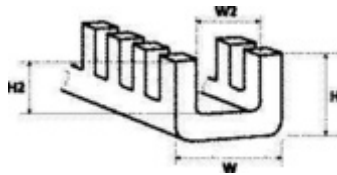

Der im U-Profil offen gezahnte, hochflexible Kantenschutz wird einfach an der Blechkante aufgelegt und ohne Verkleben „Paß-auf-Stoß“ verarbeitet. Mit der eng anliegenden Formschiene des Flexiform Kantenschutzes wird ein optisch sauberer, mechanischer Schutz erzielt.

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.

Basisdaten

Farbe

Natur (NA)

Label E-Number Norway

13 452 19

Menge (Verkaufseinheit / EDV)

1

Menge per

RO

Suchbegriff

G51P-D-PE-NA

Verpackungsinhalt

25

Logistik und Verpackungsdaten

EAN Code

4031026129914

Gewicht

0.69 kg

Inhalt je Karton (VPE)

0

Menge je Europalette

0

Mindestbestellmenge MOQ

1

Rollenlänge

25 m

Rollenlänge (imperial)

82 ft

UPC-Code

8930601621

Verpackungsinhalt (imperial)

82 ft

Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur

-30 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C (200 h)

Brandschutzeigenschaften

halogenfrei

Material

Polyethylen (PE)

Material Kurzbezeichnung

PE

ROHS Konformität

TRUE

Technische Daten

Blechdicke max.

5.0

Blechdicke max. (imperial)

.197 "

Blechdicke min.

3.3

Blechdicke min. (imperial)

.130 "

Breite W

8.4

Breite W (imperial)

.331 "

Breite W2

5.1

Breite W2 (imperial)

.201 "

ETIM30Key

EC000879

Höhe H

6.2

Höhe H (imperial)

.244 "

Höhe H2

4.3

Höhe H2 (imperial)

.169 "