



Kennzeichnungsbinder und -plättchen

- IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Hauptmerkmale

Diese Kabelbinder eignen sich zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung von Kabelbäumen. Ein Arbeitsgang kann somit eingespart werden.

Sie können direkt vor Ort auch nach der Verarbeitung beschriftet werden (Stifte T82). Zusätzlich steht eine große Auswahl an Etiketten zur Markierung zur Verfügung.

Anwendungen

U. a. zur Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.




 
 
 


Ein Arbeitsgang mit doppeltem Nutzen.

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA), Schwarz (BK), auf Anfrage
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Zertifizierungen siehe Anhang.

Nähere Informationen zu den Markierstiften finden Sie auf Seite 481.

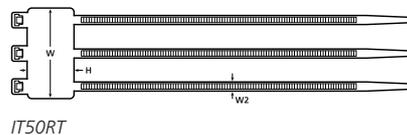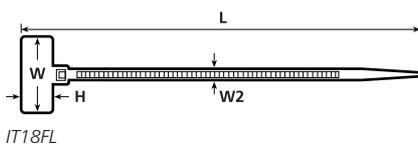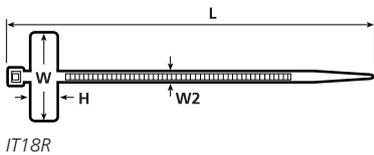

Technische Daten											
Art.-Nr.	Typ	Farbe	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Breite (W)	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W2)	Mindesthaltekraft (N)	Inhalt	Empfohlene Etiketten
111-81821	IT18R	Natur (NA)	6,00	22,00	25,00	8,00	100,0	2,30	80	100	TAG23-06TD1
111-81919	IT18FL	Natur (NA)	1,50	19,00	20,50	9,00	110	2,50	80	100	TAG18-07TD1
111-85019	IT50R	Natur (NA)	9,50	44,50	28,00	12,90	203	4,60	225	100	TAG23-10TD1
111-85219	IT50RD	Natur (NA)	10,00	44,00	29,00	26,30	205	4,70	225	50	TAG26-21TD1
111-85119	IT50RT	Natur (NA)	10,00	44,00	46,00	26,30	205	4,70	225	50	TAG43-21TD1
111-85319	IT50L	Natur (NA)	10,00	100,00	56,00	12,80	390	4,70	225	100	TAG52-10TD1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.