



Spreizmuttern, Grommets

Material: PA 6.6
Farbe: natur


Diese nichtleitenden Grommets für die Frontmontage schützen gegen elektrolytische Korrosion und verhindern Kontaktbildung zwischen Metallschraube und Platte. Ihre Spannkraft verleiht der Baugruppe eine extrem hohe Steifigkeit und Scherfestigkeit.

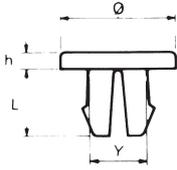

Artikel-Nr.	Loch	Platten- maß	Maße				Schraube: DIN 7976/7981 ISO-Nr. ø		MOQ Stück
			ø/□	Y	L	h			
312-1923-000	4,3 □	0,8 – 2,0	6,8	4,5	5,5	6,0	4	2,9	100
212-0771-000	4,6 □	0,8 – 2,0	8,6	4,6	5,1	5,1	6	3,5	100
162 5013 000 02	5,0 □	0,8 – 2,5	8,0	–	–	1,3	–	2,9	250
162 6014 000 02	6,0 □	0,8 – 3,0	10,0	–	–	1,4	–	3,5	250
212-0013-000	7,0 □	0,8 – 4,0	9,5	6,9	8,3	1,2	8	4,2	100
312-0012-000	7,0 □	0,8 – 4,0	13,0	6,9	8,3	1,5	8	4,2	100
312-1945-000	7,0 □	0,5 – 4,0	12,5	6,9	8,0	10,5	8	4,2	100
162 8016 000 02	8,0 □	0,8 – 5,0	14,0	–	–	1,6	–	4,8	250

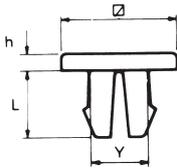

Artikel-Nr.	Loch	Platten- maß	Maße				Schraube: DIN 7976/7981 ISO-Nr. ø		MOQ Stück
			ø/□	Y	L	h			
212-1378-000	4,3 □	0,8 – 2,0	5,6	4,3	5,6	1,3	4	2,9	100
212-0916-000	6,0 ø	0,8 – 4,5	10,0	5,6	8,0	3,0	8	4,2	100

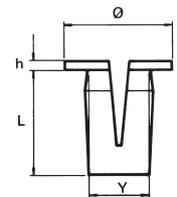

Artikel-Nr.	Loch	Platten- maß	Maße				Schraube: DIN 7976/7981 ISO-Nr. ø		MOQ Stück
			ø/□	Y	L	h			
317-1994-000	7,1 ø	2,4	12,7	7,5	12,7	0,8	8	4,2	100

Sie haben Fragen zur Anwendung?

Tel. 06078 7809-0

Fax 06078 74447

E-Mail: info@pb-elektro.de