



Etiketten aus Gewebefolie für manuelle Beschriftung

- **Material 270 (Gelb) im Taschenbuch Format**

Die flexiblen Etiketten bestehen aus leuchtend gelbem Baumwollgewebe mit und ohne Abschlussrahmen. Sie eignen sich hervorragend für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln.

Die Etiketten sind widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und Staub und sind rückstandsfrei wiederablösbar. Sie haften auch auf unebenen Untergründen.

Die Etiketten sind in unterschiedlichen Abmessungen von 15 x 6 mm bis 38 x 11 mm erhältlich.


Das Taschenbuch-Deckblatt schützt optimal vor Staub und Schmutz.

Mit jedem HELASIGN-Taschenbuch wird ein Hilfswerkzeug für die saubere Platzierung der Etiketten (z. B. bei verschmutzten Händen) mitgeliefert.

Wir empfehlen für die professionelle Handbeschriftung den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.



HELASIGN Gewebe-Etiketten – robust und aufmerksamkeitsstark.

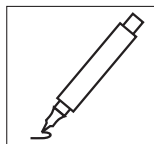

Materialdaten	
Material	Typ 270, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (YE)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +121 °C
Verarbeitungstemperatur	ab +4 °C
Kleber	Synthetischer Kautschuk
Chem. Eigenschaften	widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und Schmutz, rückstandsfrei ablösbar



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Menge per Buch
Gewebe-Etiketten ohne Rahmen					
598-12027	TAG120B-270-YE	Gelb (YE)	15,00	6,00	1050
598-12227	TAG122B-270-YE	Gelb (YE)	15,00	9,00	700
598-12427	TAG124B-270-YE	Gelb (YE)	19,00	11,00	440
598-12127	TAG121B-270-YE	Gelb (YE)	20,00	8,00	600
Gewebe-Etiketten mit Rahmen					
598-92227	TAG122FB-270-YE	Gelb (YE)	15,00	9,00	700
598-92427	TAG124FB-270-YE	Gelb (YE)	19,00	11,00	440
598-92127	TAG121FB-270-YE	Gelb (YE)	20,00	8,00	600
598-92527	TAG125FB-270-YE	Gelb (YE)	38,00	11,00	220
Markierstifte T82					
500-50820	T82S-BK	Schwarz (BK)	–	–	
500-50822	T82R-RD	Rot (RD)	–	–	

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

