
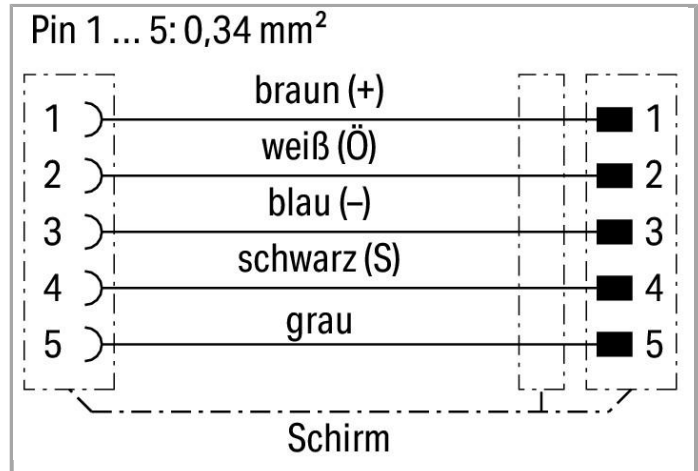


RoHS Compliant BOMcheck.net

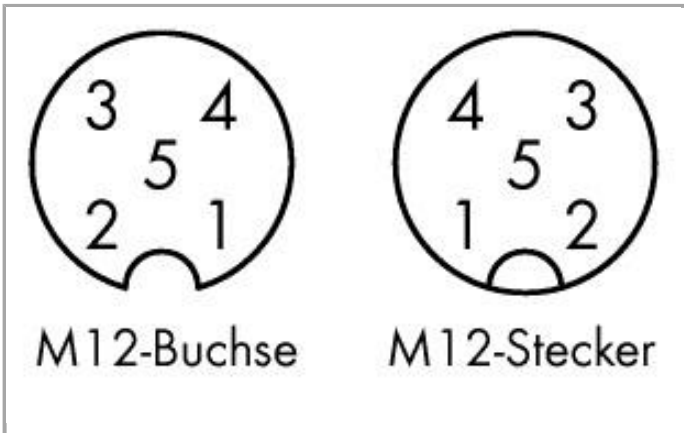

Artikelbeschreibung

Kurzbeschreibung:

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV-Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Verwendete Leitung: UL-gelistet

Daten

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Anschlussausführung | M12-Buchse - M12-Stecker |
| Polzahl | 5 |
| Anschlusspunkt geschirmt | ja |
| Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 90° |
| Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) | 90° |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1 | A-kodiert |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1 | A-kodiert |
| Leitungslänge | 1 m |
| Betriebsspannung | AC/DC 250 V |
| Betriebsstrom | 4 A |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Biegezyklen | 2 |
| Schleppkettentauglichkeit | ja |
| Farbe der Mantelleitung | schwarz |
| Durchmesser der Mantelleitung | 6,3 ... 6,7 mm |
| Mantelwerkstoff | Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend |
| Halogenfrei | ja |
| Gehäusewerkstoff | Polyurethan (PUR) |
| Kontaktwerkstoff | CuSn |
| Kontaktoberfläche | CuNi/Au |
| Anzugsdrehmoment | 1 Nm |
| Gewicht | 10.5 g |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt | -25 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend | -50 ... +90 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Verschmutzungsgrad (5) | 3 nach VDE 0110 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Ursprungsland | HU |
| GTIN | 4045454724580 |
| Zolltarifnummer | 85444290900 |
| eCl@ss 9.0 | 27-06-03-11 |
| eCl@ss 8.0 | 27-27-92-18 |



| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

| | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|
| IP67-Leitungen- und Steckverbindermaterial | Jun 2, 2017 | PDF 362,2 kB | Download |
|--|-------------|-----------------|----------|

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.