



Kennzeichnungsbinder und -plättchen


• IT-/IMP-Plättchen

Hauptmerkmale

Die Kennzeichnungsplättchen eignen sich für die nachträgliche Kennzeichnung von Kabeln und Rohren. Aufgrund ihres Formates kann mehr Text untergebracht werden als auf den Schildern der Reihe AT. Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden.



Deutliche Lesbarkeit bringt Sicherheit.

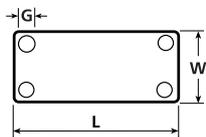

IT1, IMP

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA), Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



 **Nähere Informationen zu den Markierstiften finden Sie auf Seite 481.**

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Binderbreite max. (G)	Inhalt	Empfohlene Etiketten
151-42119	IT1	Natur (NA)	44,0	19,00	4,80	100	TAG28-16TD1
151-42159	IMP1.5	Natur (NA)	38,1	19,10	4,80	100	TAG18-16TD1
151-42229	IMP2	Natur (NA)	19,01	50,80	4,80	100	TAG43-16TD1
151-42259	IMP2.5	Natur (NA)	19,01	63,50	4,80	100	TAG43-16TD1
151-42269	IMP2.5	Natur (NA)	44,45	63,50	4,80	100	TAG43-41TD1
151-42359	IMP3.5	Natur (NA)	19,01	88,90	4,80	100	TAG68-16TD1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.