



## Zubehör für Kabelbaumplatten

Zubehör für Legebretter von *PANDUIT* ermöglicht eine schnelle Verlegung von Drähten und Bündelung bei der Kabelbaumherstellung. Die Teile halten die Drähte in einem gleichmäßigen Abstand vom Legebrett, so dass Kabelbinder einfach angebracht werden können. Das Zubehör ist für die Verwendung mit verschiedenen Kabelbinder-Installationswerkzeugen von *PANDUIT* geeignet. Um den Kabelbaum gleichmäßig in einer Höhe von etwa 33,8 mm (in der Mitte des Kabelbaums) über der Kabelbaumplatte zu halten, verwenden Sie elastische RER-Halterungen, BR.75-E6 oder BR.5-E6, CPH.75-S8, TJF und SHH1-S8 oder SHH3-S8 Zubehör für Legebretter. Für diese Höhe eignet sich das automatische Kabelbinder-Installationswerkzeug PAT1M.

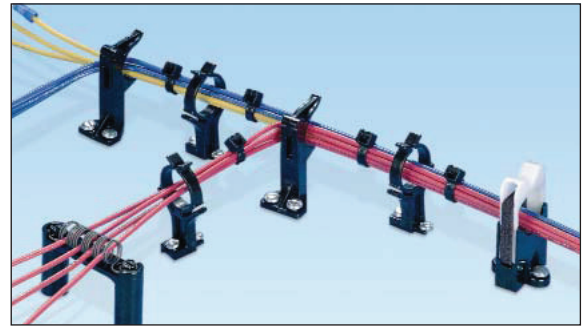

## Elastische Halterungen

- Kabelbündel werden durch Einlegen der einzelnen Kabel geformt
- Fertige Bündel lassen sich leicht entfernen
- Das Gummiband ist austauschbar
- Nur für Innenanwendungen

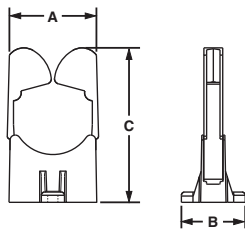

### Ersatz-Elastikband


| Artikelnummer | Pack. Größe |
|---------------|-------------|
| RER.5E-X      | 10          |
| RER.75E-X     | 10          |
| RER1.25E-X    | 10          |

Zur Kosteneinsparung lässt sich das Elastikband in den RER-Elastikhalterungen auswechseln, ohne das RER-Unterteil entfernen zu müssen.

| Artikelnummer | Max. Bündeldurchm. mm | Länge A mm | Breite B mm | Höhe C mm | Material     | Farbe                        | Befestigungsmethode | Std. Pack. Größe | Std. Karton Größe |
|---------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| RER.5-S6-X    | 12.7                  | 30.0       | 21.3        | 48.0      | Polyamid 6.6 | Schwarzer Fuß mit weißem Arm | Zwei M3-Schrauben   | 10               | 50                |
| RER.75-S6-X   | 19.0                  | 30.0       | 28.4        | 56.1      |              |                              |                     | 10               | 50                |
| RER1.25-S6-X  | 31.8                  | 30.0       | 41.7        | 72.6      |              |                              |                     | 10               | 50                |

## Elastische Halterungen – Typ ER

- Kabelbündel werden durch Einlegen der einzelnen Kabel geformt
- Fertige Bündel lassen sich leicht entfernen
- Nur für Innenanwendungen

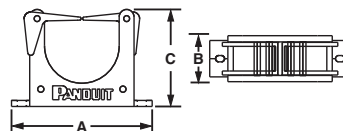

| Artikelnummer | Max. Bündeldurchm. mm | Länge A mm | Breite B mm | Höhe C mm | Material     | Farbe   | Befestigungsmethode | Std. Pack. Größe | Std. Karton Größe |
|---------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|
| ER.5-E4-X     | 12.7                  | 49.8       | 14.2        | 25.4      | Polyamid 6.6 | Schwarz | Zwei M2,5 Schrauben | 10               | 100               |
| ER1.25-E4-X   | 31.8                  | 73.7       | 24.1        | 50.8      | Polyamid 6.6 | Schwarz | Zwei M2,5 Schrauben | 10               | 100               |